


XL³ 4000

Montage der DPX 1600, fixe Version

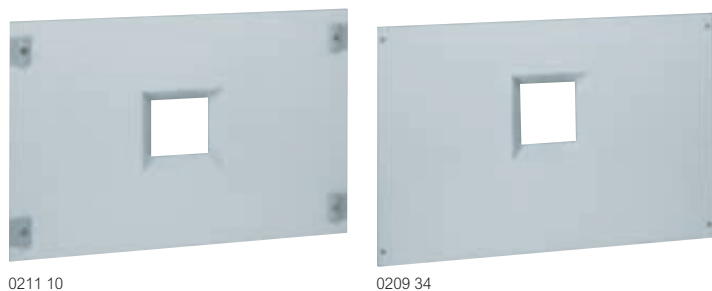


0211 10

0209 34



Die verstellbare Montageplatte ermöglicht den Anschluss vorne und hinten, sowie die Montage eines Motorantriebs oder Drehschalters

VE	Art.		Befestigung Geräte, fixe Version
1	24TE	36TE	Montageplatte verstellbar – Geräte vertikal Für 1 DPX 1600 Anschluss vorne
1	0211 04	0211 03	
1			Für 1 DPX-IS 1600 oder 1 DPX 1600 Anschluss hinten
1			Montageplatte fix – Geräte horizontal oder vertikal Für 1 DPX-IS 1600 oder 1 DPX 1600 Anschluss vorne
1			Montageplatte verstellbar – Geräte horizontal
1			Für 1 DPX 1600 Anschluss hinten

Frontplatten aus Metall für Geräte in vertikaler Position			
1	24TE	36TE	DPX 1600 ohne Zubehör ¼-Umdrehung
1	0211 10¹	0211 12²	Mit unverlierbaren Schrauben
1	24TE		DPX 1600 mit Drehschalter oder Motorantrieb Mit unverlierbaren Schrauben
1	0211 14²		Für 1 DPX-IS 1600 vertikal Mit unverlierbaren Schrauben

 

Frontplatten aus Metall für Geräte in horizontaler Position			
1	24TE	36TE	DPX 1600 ohne Zubehör ¼-Umdrehung
1	0208 34¹	0209 84²	Mit unverlierbaren Schrauben
1	24TE		DPX 1600 mit Drehschalter Oder Motorantrieb Mit unverlierbaren Schrauben für Anschluss hinten und Anschluss vorne
1	0209 35²		Mit unverlierbaren Schrauben für Anschluss vorne und Motorantrieb
1	0209 36²		DPX – IS 1600 Mit unverlierbaren Schrauben

  

¹ Plombierbar
² Scharniere Art. 0209 59 optional
³ Montage des DPX – IS nur vertikal

XL³ 4000 – Montage der DPX 1600, ausfahrbar und Version Einspeiseumschaltung



0211 15



0212 34

Die verstellbare Montageplatte ermöglicht den Anschluss vorne und hinten, sowie die Montage eines Motorantriebs oder Drehschalters

VE	Art.		DPX ausfahrbare Version, Anschluss vorne oder hinten
1			Gerät vertikal Verstellbare Montageplatte Für 1 DPX 1600
1			Gerät horizontal Verstellbare Montageplatte Für 1 DPX 1600 Anschluss hinten

Frontplatten Metall ausfahrbare Version



Frontplatten Metall ausfahrbare Version			
1			Gerät vertikal Für 1 DPX 1600
1			Für 1 DPX-IS 1600 mit Motorantrieb oder Drehschalter
1			Gerät horizontal Für 1 DPX 1600
1			Für 1 DPX 1600 mit Motorantrieb oder Drehschalter

  

DPX in der Version Einspeiseumschaltung			
1			2 Geräte horizontal Für 2 DPX 1600 fixe Version
1			Für 2 DPX 1600 ausfahrbar

Frontplatten aus Metall für Einspeiseumschaltung

Frontplatten aus Metall für Einspeiseumschaltung			
1			2 DPX, fixe Version Mit unverlierbaren Schrauben
1			Für 2 DPX 1600
1			Für 2 DPX 1600 mit Motorantrieb
1			2 DPX ausfahrbare Version Mit Scharnieren und Zylinderschloss
1			Für 2 DPX 1600
1			Für 2 DPX 1600 mit Motorantrieb

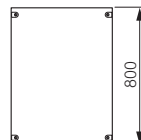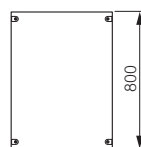

¹ Scharniere Art. 0209 59 optional