


XL³ 6300 Schaltschrank

Schaltschränke und Zubehör, Leergehäuse

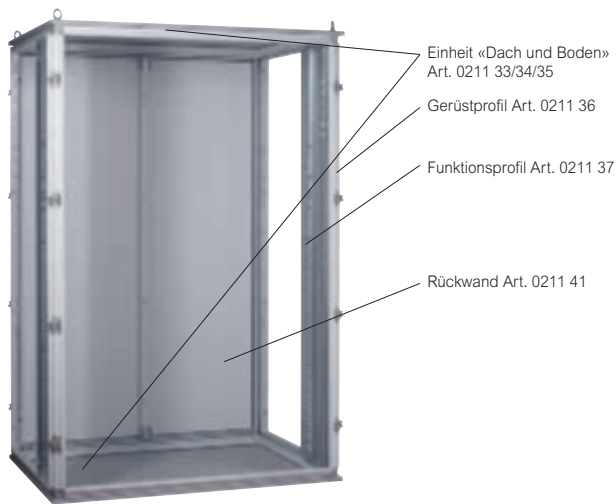

0211 40



0211 39

IP 30 - IK 07

Bestehend aus einer Einheit «Dach und Sockel», Strukturstreben, Gerüstprofilen, Rück- und Seitenwänden RAL 7035 (Sockel RAL 7004). Höhe aussen 2200mm (Nutzhöhe 2000mm), Breite aussen 1425mm (Nutzbreite 1300mm), Montage des DMX³ 6300A, kann zusammen mit den Schaltschränken XL³ 4000 angereicht werden

VE	Art.	Schränke aus Metall		
		«Dach und Boden»		
		Bodenblech mit Kabeldurchführung, Vorbereitet zur Aufnahme der Gerüstprofile		
		Tiefe (mm)	Breite aussen (mm)	Nutzmass (mm)
1	0211 33	475	1425	1300
1	0211 34	725	1425	1300
1	0211 35	975	1425	1300
		Gerüstprofil		
		Montage auf dem Boden, zur Befestigung der Gehäuseabdeckungen (Wände, Türen)		
1	0211 36	Set à 4St. Gerüstprofile		
		Rückwand		
		Direktmontage an Gerüstprofilen		
1	0211 41	Breite 1300mm		
		Seitenwand		
		Direktmontage an Gerüstprofilen		
1	0208 57	Breite 475mm		
1	0208 58	Breite 725mm		
1	0208 59	Breite 975mm		
		Montagesatz IP30		
1	0211 48	Breite 1300mm		
		Sockel anreihbar		
	Höhe 100mm	Breite (mm)	Tiefe (mm)	
1	0211 30	1425	475	
1	0211 31	1425	725	
1	0211 32	1425	975	

VE	Art.	Bestückungen	
		Funktionsprofil	
		Zur Befestigung der Einbauten	
1	0211 37	Set à 2St. Funktionsprofilen	
		Rahmen für Frontplatte	
		Fest montiert	
1	0208 55		
		Montagesatz für DMX3 6300	
1	0211 38	Für 1St. DMX ³ Version Fix, 3L/4L	
1	0211 40	Für 1St. DMX ³ Version ausfahrbar, 3L/4L	
		Profilschienen	
		Zur Montage von modularen Einbaugeräten	
1	0211 42	Breite 36TE	
		Abdeckungen	
		Abdeckung mit Scharnier und Verriegelung für DMX ³ 6300 Version fix und ausfahrbar, Höhe 600mm	
1	0211 39	Schraubabdeckung für modulare Einbaugeräte, Höhe 200mm	
1	0211 43		
1	0211 44	Vollblechabdeckung, verschraubt, Höhe 200mm	
1	0211 45	Vollblechabdeckung, verschraubt, Höhe 400mm	
		Montagezubehör	
1	0205 86	Montageset zur Anreihung von zwei Gehäusen	
1	0205 88	Schrankverstärkung für Transport, Set à 2St. L-Profil	
1	0205 89	Schrankverstärkung für Transport, Set à 2St. Flachprofil	
		Transportösen	
1	0205 82	Set à 4St. zum Transport der Schaltschränke (max. 480kg/Transportöse)	
		Sammelschienenträger 6300A	
		Sammelschienenträger 4L, verstärkt, Kupfer-Sammelschienen mit 3 Schienen à 200×10mm/Leiter	
1	0373 12	Fester Sammelschienenträger	
1	0373 13	Flexibler Sammelschienenträger (nur zusammen mit dem fixen Sammelschienen-träger Art. 0373 12 verwenden)	