

XL³ 4000

liaisons canalisations électriques préfabriquées



| Emb. | Réf. |
|------|------------------------------|
| 1 | 24 modules 0206 11 |
| | 36 modules 0206 61 |
| 1 | 0206 08 |
| 1 | 0206 13 |
| 1 | 24 modules 0206 15 |
| 1 | 0206 17 |

Platines pour DPX³ version fixe, prise avant

Fixation directe sur montants fonctionnels

Appareils en position verticale
Platine équipée d'un rail 3 pour DPX³ avec un adaptateurs de fixation réf. 4210 68/69/71/72 ou platine pour inverseur de sources manuel réf. 4210 58

Autorise la cohabitation d'appareils différents et le montage des appareils modulaires avec la rehausse réf. 0262 99

Platine pour DPX³ avec commande rotative directe avec adaptateur réf. 4210 68/69


Platine pour inverseur de sources motorisé avec adaptateur réf. 4210 58

Appareils en position horizontale
Protection de la découpe pour le passage des câbles, utiliser la réf. 0202 40
Pour 1 DPX³ 160
Pour 1 DPX³ 250


| Emb. | Réf. |
|------|--|
| 1 | 24 modules 0208 10¹ |
| 1 | 0209 10² |
| 1 | 0209 27 |
| 1 | 24 modules 0208 05¹ |
| 1 | 0209 05² |
| 1 | 0208 13¹ |
| 1 | 0209 13² |
| 1 | 0208 17¹ |
| 1 | 0209 17² |

Plastrons métal


Pour DPX³ en position verticale sans commande rotative directe
¼ de tour
A vis imperdables
A vis imperdables pour DPX³ 250 avec cache-bornes

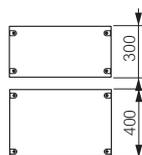

 
Pour DPX³ en position verticale avec commande rotative directe
¼ de tour
A vis imperdables



 Pour DPX³ 160
¼ de tour
A vis imperdables




 Pour DPX³ 250
¼ de tour
A vis imperdables



XL³ 4000

liaisons canalisations électriques préfabriquées

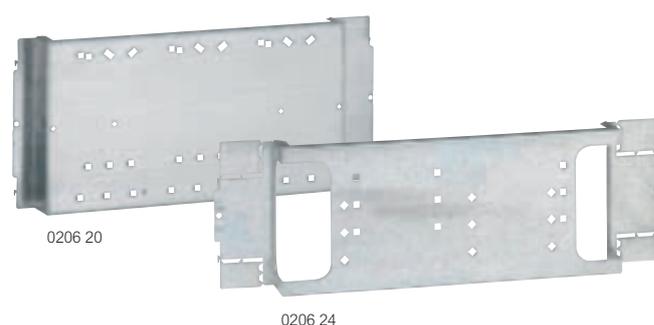

| Emb. | Réf. |
|------|--|
| 1 | 24 modules 0206 20¹ |
| | 36 modules 0206 70 |
| 1 | 0206 22 |
| 1 | 0206 30 |
| 1 | 0206 80 |
| 1 | 0206 24 |
| 1 | 0206 23 |
| 1 | 0206 30 |
| | 0206 80 |

Platines pour DPX version fixe, prises avant

Fixation directe sur montants fonctionnels

Appareils en position verticale
Pour 1 à 3 DPX 250 ou 630 sans différentiel
Pour 1 à 3 DPX 250 ou 630 avec différentiel
Pour 1 DPX-IS 1600 ou 1 DPX 1600 prises avant

Appareils en position horizontale
Pour une protection de la découpe pour le passage des câbles, utiliser le joint réf. 0202 40

Pour 1 DPX 250 avec ou sans différentiel
Pour 1 DPX 630 avec ou sans différentiel
Pour 1 DPX-IS 1600 ou 1 DPX 1600 prises avant

| Emb. | Réf. |
|------|--|
| 1 | 24 modules 0208 20² |
| 1 | 36 modules 0209 20³ |
| 1 | 0209 70³ |
| 1 | 0208 22² |
| 1 | 0209 22³ |
| | 0209 72³ |
| 1 | 0208 30² |
| 1 | 0209 30³ |
| | 0209 80³ |

Plastrons métal – Appareils en position verticale

Pour 1 à 3 DPX 250 ou 630 seuls

¼ de tour

 
A vis imperdables



Pour DPX³ en position verticale avec commande rotative directe

¼ de tour

A vis imperdables



Pour 1 DPX 1600

¼ de tour

A vis imperdables




| Emb. | Réf. |
|------|--|
| 1 | 24 modules 0208 24² |
| 1 | 0209 24³ |
| 1 | 0208 23² |
| 1 | 0209 21³ |
| 1 | 0209 23³ |
| 1 | 24 modules 0208 34² |
| 1 | 36 modules 0209 34³ |
| | 0209 84³ |

Plastrons métal – Appareils en position horizontale

Pour 1 DPX 250 avec ou sans différentiel

¼ de tour

 A vis imperdables



Pour 1 DPX 630 avec ou sans différentiel sans commande rotative ou motorisée

 
¼ de tour

A vis imperdables



Pour 1 DPX 630 avec ou sans différentiel avec commande rotative ou motorisée

A vis imperdables



Pour 1 DPX 1600

¼ de tour

A vis imperdables



¹ Permettent la préhension et le plombage ² Charnières réf. 0209 59 en option

¹ Possibilité de monter 2 DPX 630 4P ² Permettent la préhension et le plombage

³ Charnières réf. 0209 59 en option