

Programm Arteor™

Schalter beleuchtbar, Schalter 20A

Technische Angaben

Anschlussschema


<p>0770 12UP61      0770 02-2UP61</p> <p>Montageplatten S. 84, Rahmenplatten S. 86, AP-Gehäuse S. 86 LED-Leuchtaggregate S. 77</p> <p><b>IP 20</b> Abdeckrahmen Gr. I, 92 × 92 mm, Frontplatte 45 × 45 mm, Befestigungsplatte Metall, 84 × 79 mm</p>		<p><b>UP</b> Apparat für UP-Montage</p> <p>Gr. I</p> <p>Weiss</p>	<p><b>AP</b> Apparat für AP-Montage</p> <p>Gr. I</p> <p>Weiss</p>	<p><b>BF</b> Einsatz kombinierbar</p> <p>Einbau</p> <p>Weiss</p>	<p><b>BF</b> Einsatz kombinierbar</p> <p>Einbau</p> <p>Magnesium</p>	<p><b>M</b> Montage- platte</p> <p>Gr. I</p> <p>Metall</p>	<p><b>R</b> Rahmen- platte</p> <p>Gr. I</p> <p>Weiss 5717 01 375 110 001</p> <p>Pearl Alu 5717 11 375 110 931</p> <p>Graphite 5717 21 375 110 141</p> <p>Casual 5717 31 375 110 351</p> <p>Mirror White 5717 34 375 110 401</p> <p>Mirror Black 5717 37 375 110 451</p> <p>Stainless Steel 5717 40 375 110 801</p> <p>Woven Metal 5717 43 375 110 811</p>
<p><b>Wippschalter beleuchtbar 10 AX, 250 V, ohne LED's</b></p>							
1	<p><b>Wechselschalter beleuchtbar – 1 Modul</b> (LS/KS) 3 / 1L Mit Steckklemmen für Draht oder Litze &lt; 2,5 mm<sup>2</sup> Ohne LED-Leuchtaggregat (separat bestellen S. 77)</p>			0770 02 322 317 001	0770 02M 322 317 841	5717 57 376 111 031	
1	<p><b>Wechselschalter beleuchtbar – 2 Module</b> (LS/KS) 3 / 1L Mit Steckklemmen für Draht oder Litze &lt; 2,5 mm<sup>2</sup> Ohne LED-Leuchtaggregat (separat bestellen S. 77)</p>	0770 12UP61 322 310 001	0770 12AP61 203 310 001	0770 12 322 316 001	0770 12M 322 316 841	5717 57 376 111 031	
1	<p><b>Doppel-Wechselschalter beleuchtbar – 2 Module</b> (LS/KS) 3 + 3 / 1L Mit Steckklemmen für Draht oder Litze &lt; 2,5 mm<sup>2</sup> Ohne LED-Leuchtaggregat (separat bestellen S. 77)</p>	0770 02-2UP61 322 110 001	0770 02-2AP61 203 110 001	0770 02-2 322 116 001	0770 02-2M 322 116 841	5717 57 376 111 031	
<p><b>Wippschalter 20 AX, 250 V</b></p>							
1	<p><b>Wechselschalter – 1 Modul</b> 3 / 1L Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze &lt; 4 mm<sup>2</sup></p>			0770 60 321 337 001	0770 60M 321 337 841	5717 57 376 111 031	
1	<p><b>Ausschalter – 2 Module</b> 0 / 2L Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze &lt; 4 mm<sup>2</sup></p>			0770 63 321 027 001	0770 63M 321 027 841	5717 57 376 111 031	
<p><b>Wippschalter beleuchtbar 20 AX, 250 V, ohne LED's</b></p>							
1	<p><b>Wechselschalter beleuchtbar – 1 Modul</b> (LS/KS) 3 / 1L Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze &lt; 4 mm<sup>2</sup> Ohne LED-Leuchtaggregat (separat bestellen S. 77)</p>			0770 62 322 337 001	0770 62M 322 337 841	5717 57 376 111 031	
1	<p><b>Interrupteur bipolaire à voyant – 2 Module</b> (LS/KS) 0 / 2L Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze &lt; 2,5 mm<sup>2</sup> Ohne LED-Leuchtaggregat (separat bestellen S. 77)</p>			0770 52 322 026 001	0770 52M 322 026 841	5717 57 376 111 031	

LED-Aggregate

	Art.	Spannung	Verbrauch
<b>Funktion Orientierung (Farbe weiss)</b>			
	0676 66	230 V	0,15 mA
	0676 67	12 V – 24 – 48 V	0,4 – 1,2 – 3,7 mA
<b>Funktion Kontroll (Farbe weiss) Konventionelle Verdrahtung</b>			
	0676 65	230 V	3 mA
<b>Funktion Kontroll (Farbe weiss) Kontrollfunktion auf beiden Schaltern</b>			
	0676 68	230 V	3 mA
<b>Funktion Orientierung/Kontroll (Farbe weiss) Nur für Schalter 20A</b>			
	0676 64	230 V	2,4 mA


Wechselschaltung Schema 3 (Kontrollfunktion)

Polleiteranschluss pro Apparat  
Kontrollfunktion ist an beiden Apparaten möglich

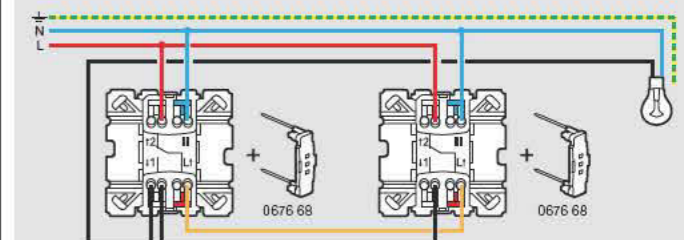

Anschluss LED Aggregat bei 20A Schaltern

Art. 0770 62 / 0770 62M

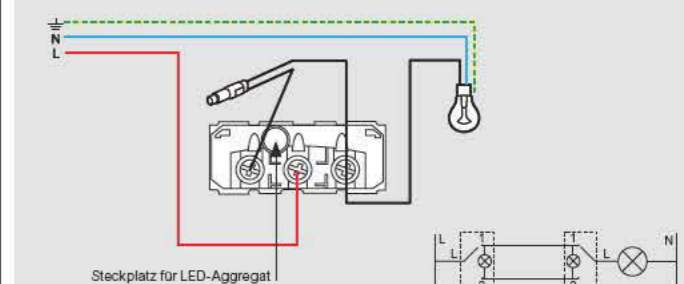

Art. 0770 52 / 0770 52M

