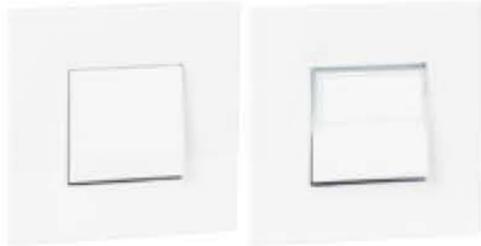


Programm Arteur™

Taster


Programm Arteur™

Montage, Reinigung

 <p>0770 41UP61 0770 43UP61</p> <p>Montageplatten S. 84, Rahmenplatten S. 86, AP-Gehäuse S. 86</p> <p>IP 20 Abdeckrahmen Gr. I, 92 × 92 mm, Frontplatte 45 × 45 mm, Befestigungsplatte Metall, 84 × 79 mm</p>		 <p>UP Apparat für UP-Montage Gr. I</p> <p>Weiss</p>	 <p>AP Apparat für AP-Montage Gr. I</p> <p>Weiss</p>	 <p>BF Einsatz kombinierbar Einbau</p> <p>Weiss</p>	 <p>BF Einsatz kombinierbar Einbau</p> <p>Magnesium</p>	 <p>M Montageplatte Gr. I</p> <p>Metall</p>	 <p>R Rahmenplatte Gr. I</p>
1	<p>Wipptaster 6 A, 250 V</p> <p>Wechsler – 1 Modul AR / 1L Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²</p>			0770 31 554 539 001	0770 31M 554 539 841	5717 57 376 111 031	 Weiss 5717 01 375 110 001
1	<p>Wechsler – 2 Module AR / 1L Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²</p>	0770 41UP61 554 531 001	0770 41AP61 760 531 001	0770 41 554 538 001	0770 41M 554 538 841	5717 57 376 111 031	
1	<p>Doppel-Wechsler – 2 Module 2 × AR / 1L Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²</p>	0770 31-2UP61 554 631 001	0770 31-2AP61 760 631 001	0770 31-2 554 638 001	0770 31-2M 554 638 841	5717 57 376 111 031	 Pearl Alu 5717 11 375 110 931
1	<p>Wechselschalter und Taster – 2 Module 3 + AR / 1L Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²</p>	0770 01-2-1UP61 321 350 001	0770 01-2-1AP61 201 350 001	0770 01-2-1 321 356 001	0770 01-2-1M 321 356 841	5717 57 376 111 031	 Graphite 5717 21 375 110 141
1	<p>Sonnerietaster – 2 Module AR / 1L Mit Beschriftungsschild, mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²</p>	0770 43UP61 863 731 001	0770 43AP61 863 738 001	0770 43 863 738 201	0770 43M 863 738 841	5717 57 376 111 031	 Casual 5717 31 375 110 351
							 Mirror White 5717 34 375 110 401
							 Mirror Black 5717 37 375 110 451
							 Stainless Steel 5717 40 375 110 801
							 Woven Metal 5717 43 375 110 811

Zusammensetzung

Schalter

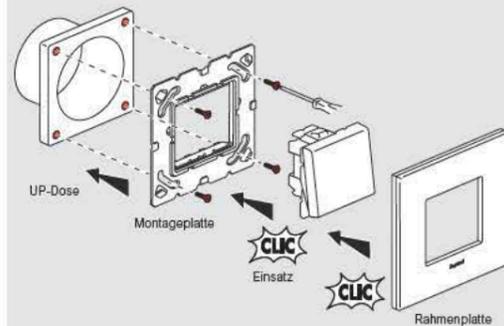


Aufputzrahmen 1×1

Zum Einbau von Apparaten Bauart BF und handelsüblichen Apparaten mit Lochdistanz 52 mm



für Arteur Apparate Bauart BF

AP-Mehrfachkombinationen

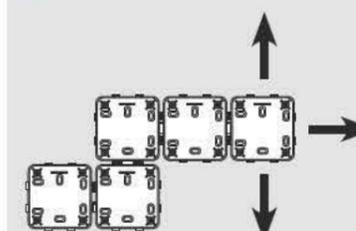

Die Bodenplatten werden über ein mitgeliefertes Verbindungsstück zu Mehrfachkombinationen beliebiger Grösse montiert.

Reinigung

Oberflächen mit einem weichen Tuch reinigen. Spülmaschinenfest. Achtung: Kein Aceton, Teerreiniger und Trichloräthylen verwenden.

Folgende Reinigungsmittel können verwendet werden: Seifenwasser, Fensterreiniger, imprägnierte Reinigungstücher, Hexan (EN 60669-1), Brennspiritus, Ammoniak verdünnt, 10 %-ige Natrium- bzw. Kaliumhypochloritlösung (Javelwasser)

Folgende Desinfektionsmittel (im medizinischen Umfeld) können verwendet werden: Anios, Surfanios, Bactilysine, Wasserstoffperoxid (35%).