


Video-Hausstationen

Axolute

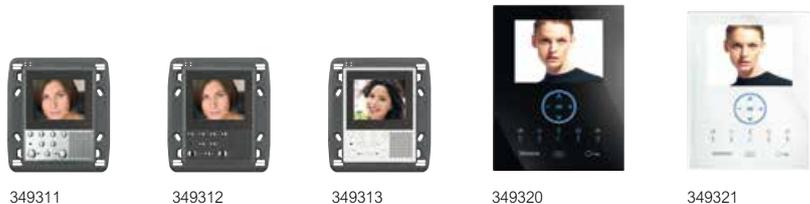

 Auswahl-Tabelle für Dosen und Rahmenplatten S. 215-231

VE	Art.	Video-Hausstation Video Display AXOLUTE
1	349311 964 505 330	<p>Flache UP-Hausstation, 2-Draht-Bussystem Farb-LCD-Display 2,5", hörerlos, freies Gegensprechen, Türöffnertaste, Mikrofon-Stummschaltung, Bildholtaste, Ruftonabschaltung, internes Sprechen On Screen Display-Menü (Menüführung über den Bildschirm) Konfiguration und Programmierung, Helligkeits- und Kontrastregelung, Lautstärkeeinstellung für Tür- und internes Sprechen, Ruftonauswahl, geeignete Abdeckrahmen HA/HB4826... (komplette Auswahl siehe Bticino Schalterkatalog) Es wird eine Unterputzdose 506E bzw Hohlwanddose PB526 benötigt Masse: 105,5 × 118 × 30,20 mm</p> <p>● Aluminium</p> <p>● Anthrazit</p> <p>○ White</p>
1	349312 964 505 410	
1	349313 964 500 300	
1	506E 372 135 604	Zubehör für Axolute Video Display
1	PB526 964 090 090	UP-Dose
1	506B	Hohlwanddose
		Betondose
1	HA4826CR 964 524 480	Abdeckrahmen für AXOLUTE Display
1	HA4826XC 964 524 030	
1	HA4826VNB 334 510 451	
1	HA4826VSW 334 510 401	
1	HA4826HD 334 990 001	
1	349319 964 905 090	Tischkonsole
		Tischkonsole für POLYX Video Art.-Nr. 344192 und Video Display Art.-Nr. 349311/12/13

VE	Art.	Video-Hausstationen Whice & Nighter
1	349320¹ 964 501 100	<p>Flache AP-Hausstation, 30 mm, 2-Draht-Bussystem Farb-LCD-Display 8", hörerlos, freies Gegensprechen Türöffnertaste, Mikrofon-Stummschaltung, Bildholtaste (Aktivierung der Kamera jederzeit möglich), Lichttaste, Ruftonabschaltung, internes Sprechen, Rufunterscheidung Türruf/Etagenruf/ Internruf, 17 melodische Ruftöne einstellbar On Screen Display-Menü (Menüführung über Bildschirm), Konfiguration und Programmierung, Helligkeits- und Kontrastregelung, Lautstärkeeinstellung für Tür- und internes Sprechen, Ruftonauswahl, Sensor-Oberfläche, Frontglas schwarz oder weiss Integrierbar in das My HOME System für die Bedienung folgender Funktionen: Temperaturregelung, HI-FI Stereo-Beschallungssystem und Szenarien In Systemen, die in ein HI-FI Stereo-Beschallungssystem integriert sind, kommt die Video-Station als Verstärker zur Wiedergabe der Audiosignale im System zum Einsatz</p> <p>Tasten am Gerät: Quelle wechseln, automatisches Einschalten Konfiguration über physikalische Konfiguratoren oder über das Menü Halterung für Wandmontage mitgeliefert Masse: 305 x 230 x 27 mm</p> <p>● Schwarz</p> <p>○ Weiss</p>
1	349321¹ 964 501 200	

¹ : Der Anschluss des Etagentasters erfolgt über das Interface Art.-Nr. 346833.

