


Programm Mosaic™






Kabelausgang, Blindabdeckung

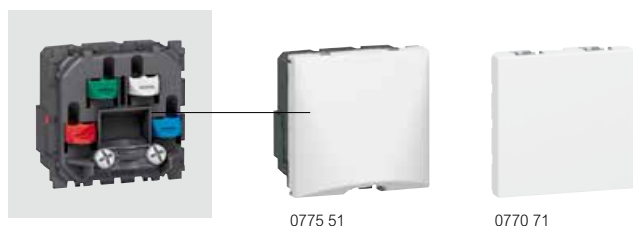

0775 51

0770 71

Abdeckrahmen **S. 356**, Montageplatten **S. 358**
Mauereinlassdosen **S. 362**

VE	Art..	Abzweigdose
10	0775 53 145 756 001	Verteiler bis 20 A, bestückt mit 3 Klemmen 2 Module  ○ Weiss
10	0775 51 145 757 001	Kabelausgang 10 A mit Zugentlastung, 2 Module Schräger Abgang Klemmenblock 4× 1,5 mm ² mit Steckklemmen Doppelreihige Anordnung der Klemmen für einfachen Anschluss  ○ Weiss
10	0775 50 145 758 001	20 A mit Zugentlastung, 2 Module Schräger Abgang, Durchmesser 4-12 mm, ohne Klemmen  ○ Weiss
10	0775 52 145 768 001	Ohne Zugentlastung, 1 Modul Maximaler Durchmesser 8 mm  ○ Weiss
10	0770 70 378 415 001	Blindabdeckung 1 Modulbreite  ○ Weiss
10	0770 71 378 405 001	2 Modulbreiten  ○ Weiss

Programm Mosaic™

Antennensteckdosen



0787 82

0787 80

0787 86

Abdeckrahmen **S. 356**, Montageplatten **S. 358**
Mauereinlassdosen **S. 362**

VE	Art.	Antennensteckdosen TV
10	0787 82	Schneller Steckanschluss Für den Empfang von analogen und digitalen CATV - und Satellitensignalen TV Dose IEC m Ø9,52 mm, 2 Module Schirmung Klasse A (4 - 2400 MHz)  ○ Weiss
10	0787 80	TV Dose mit F-Anschluss, 2 Module Schirmung Klasse A (4 - 2400 MHz)  ○ Weiss
10	0787 86 965 366 001	Antennensteckdosen TV-R-SAT Schneller Steckanschluss Einzeldose TV-R-SAT, 1,5 dB, 2 Module Enddose für Einzelanlagen, Rückwegtauglich 4-68 MHz (auf der TV-Buchse) 2 IEC Buchsen (männlich/weiblich), 1 F-Buchse Schirmung Klasse A (4 - 2400 MHz)  ○ Weiss
10	0787 83 965 686 001	Antennensteckdosen TV-R Schneller Steckanschluss Einzeldose TV-R, 1,5 dB, 2 Module Enddose für Einzelanlagen, Rückwegtauglich 4-68 MHz (auf der TV-Buchse) 2 IEC Buchsen (männlich/weiblich) Schirmung Klasse A (4 - 862 MHz)  ○ Weiss
10	0787 87 965 646 001	Durchgangsdose TV-R, 14 dB, 2 Module Rückwegtauglich 4-68 MHz (auf der TV-Buchse), Durchgangsdämpfung 1,5 dB 2 IEC Buchsen (männlich/weiblich) Schirmung Klasse A (4 - 862 MHz)  ○ Weiss
10	0787 88 965 636 001	Enddose TV-R, 10 dB, 2 Module Rückwegtauglich 4-68 MHz (auf der TV-Buchse), mit Abschlusswiderstand 2 IEC Buchsen (männlich/weiblich) Schirmung Klasse A (4 - 862 MHz)  ○ Weiss