

# Programm Ecobatibox


Winddichte Hohlwand Dosen



# Programm Batibox™

Mauereinlassdosen für Hohlwände

Euro-Standard

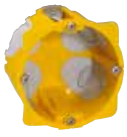

0800 21



0800 22

Technische Angaben **S. 365**

Nicht geeignet für die Schweizer Montageplatten

Winddichte Hohlwanddosen für Passiv- und Minergie-Häuser  
Mit verstärkter flexibler Membran-Rohreinführung für optimale Dichtungseigenschaften.  
Apparatebefestigung durch Spreizklammern oder integrierte Schrauben  
Grosser Verdrahtungsraum

VE	Art.	Winddichte Hohlwanddosen	
40	<b>0800 21</b>	<b>Batibox™ Energy 1-fach - 2 Module</b> Zur Montage der Apparate mit Schrauben oder Spreizklammern, für Fräsloch Ø67 mm Tiefe 40 mm Tiefe 50 mm	
25	<b>0800 31</b>		
15	<b>0800 22</b>	<b>Mehrfach Mauereinlassdosen</b> Zur Montage der Apparate mit Schrauben Für Fräsloch Ø67 mm. <b>Achsdistanz: 71 mm</b> Geliefert mit herausnehmbarer Trennwand <b>Batibox™ Energy 2-fach - 4/5 Module</b> Tiefe 40 mm Horizontale oder vertikale Montage	
10	<b>0800 23</b>	<b>Batibox™ Energy 3-fach - 6/8 Module</b> Tiefe 40 mm Horizontale oder vertikale Montage	
20	<b>0800 16</b>	<b>Dichtungsstopfen für Installationsrohr</b> Zum Abdichten der Installationsrohre für eine winddichte Verkabelung Dichtung mit Schraubendreher vorstechen, Kabel oder Draht durchstecken und danach die Dichtung ins Installationsrohr drücken	
20	<b>0800 20</b>		Ø16 mm
20	<b>0800 25</b>		Ø20 mm
20	<b>0800 30</b>		Ø25 mm
20	<b>0800 30</b>	Ø32 mm	

Euro-Standard



0800 51



0800 42

Nicht geeignet für die Schweizer Montageplatten

VE.	Art.	Mauereinlassdosen für Hohlwände
20	<b>0800 40</b> 372 601 401	<b>1 Modul für Mosaic Apparate</b> Für Fräsloch Ø32 mm (x2) Tiefe 40 mm
50	<b>0800 41</b>	<b>1-fach - 2 Module</b> Zur Montage der Apparate mit Schrauben oder Spreizklammern, für Fräsloch Ø67 mm Tiefe 40 mm Tiefe 50 mm Tiefe 60 mm
50	<b>0800 51</b>	
20	<b>0800 61</b> 372 601 601	
15	<b>0800 49</b> 372 603 401	<b>Mehrfach Mauereinlassdosen</b> Zur Montage der Apparate mit Schrauben Für Fräsloch Ø67mm. <b>Achsdistanz: 71 mm</b> Geliefert mit herausnehmbarer Trennwand <b>3 Module für Mosaic Apparate</b> Tiefe 40 mm
30	<b>0800 42</b>	<b>2-fach - 4/5 Module</b> Horizontale oder vertikale Montage Tiefe 40 mm Tiefe 50 mm
30	<b>0800 52</b> 372 602 501	
30	<b>0800 43</b>	<b>3-fach - 6/8 Module</b> Horizontale oder vertikale Montage Tiefe 40 mm Tiefe 50 mm
30	<b>0800 53</b> 372 603 501	
30	<b>0800 44</b>	<b>4-fach - 8/10 Module</b> Horizontale Montage Tiefe 40 mm Tiefe 50 mm
15	<b>0800 54</b> 372 604 501	
30	<b>0800 71</b>	<b>Trennwand für Mehrfachkombinationen</b> Montage in Batibox™ Mauereinlassdosen für Mehrfachkombinationen Werden mit mitgelieferter Schraube in die Dose montiert Für Dosen mit 40 mm Tiefe Für Dosen mit 50 mm Tiefe
30	<b>0800 72</b>	