

AP-Verteiler DRIVIA 13

Installationszubehör



4050 55



0048 15



0048 16


VE	Art.	Zubehör
		Abdeckstreifen weiss RAL 9003 Teilbar pro Teilungseinheit 5 Teilungseinheiten
20	0016 60 822 900 041	
10	0016 62 822 299 511	13 Teilungseinheiten
		Schloss Nr. 850
1	4013 91 822 991 081	
		Schemahalter Selbstklebend. Zur Aufbewahrung von Dokumenten
10	4013 89 983 410 601	
		PE-Klemmleiste mit Steckklemmen 5 + 27 5 x 6 bis 25 mm ² + 27 x 1,5 bis 4 mm ² (L=227 mm)
1	4050 55 822 991 471	
		Klemmleiste 3L+N, isoliert IP 2X N-Leiter : 1 x 4 bis 25 mm ² + 12 x 1,5 bis 16 mm ² 3 Aussenleiter : 4 x 1,5 bis 16 mm ² (L=227 mm)
1	4048 14 822 991 571	
		Halter bestückbar mit Klemmenblocks Halter leer mit 28 Bohrungen (L= 227 mm) Bestückbar mit blanken Klemmenblocks
1	4048 18 822 900 071	
		Klemmenleiste isoliert IP 2X 1 x 10 bis 35 mm ² + 5 x 6 bis 25 mm ² (L=62 mm)
10	0048 15	Neutralleiter (blau)
10	0048 16	Aussenleiter (schwarz)

AP-Verteiler DRIVIA 13

Technische Daten

AP-Verteiler mit 13 TE/Reihe

Abmessungen

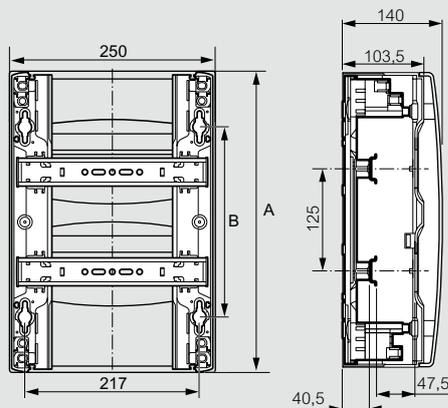

Tragschienenabstand 125 mm

Art.	A	B
4012 11CH	250	113
4012 12CH	375	238
4012 13CH	500	363
4012 14CH	625	488

Tragschienen schwenk- und abnehmbar

