








Programm Arteor™

Lautsprecheranschlüsse

Technische Angaben


Anschlussschema

 <p>0787 60UP61 0787 76UP61</p> <p>Montageplatten S. 84, Rahmenplatten S. 86, AP-Gehäuse S. 86</p> <p>IP 20 Abdeckrahmen Gr. I, 92 × 92 mm, Frontplatte 45 × 45 mm, Befestigungsplatte Metall, 84 × 79 mm</p>		 <p>UP Apparat für UP-Montage Gr. I</p> <p>Weiss</p>	 <p>AP Apparat für AP-Montage Gr. I</p> <p>Weiss</p>	 <p>BF Einbaueinsatz kombinierbar Einbau</p> <p>Weiss</p>	 <p>BF Einbaueinsatz kombinierbar Einbau</p> <p>Magnesium</p>	 <p>M Montageplatte Gr. I</p> <p>Metall</p>	 <p>R Rahmenplatte Gr. I</p> <p>Weiss 5717 01 375 110 001</p> <p>Pearl Alu 5717 11 375 110 931</p> <p>Graphite 5717 21 375 110 141</p> <p>Casual 5717 31 375 110 351</p> <p>Mirror White 5717 34 375 110 401</p> <p>Mirror Black 5717 37 375 110 451</p> <p>Stainless Steel 5717 40 375 110 801</p> <p>Woven Metal 5717 43 375 110 811</p>
1	<p>Anschlussdose Speakon 4-polig</p> <p>Fabrikat Speakon – 2 Module</p> <p>Ermöglicht den Anschluss von Lautsprechern Empfehlungen Kabel: 1 Paar 2,5 mm² Maximale Kabellänge: 50 m (darüber ist ein Audio-Verstärker empfohlen) Mit Schraubklemmen</p> <p>Lautstärkereger</p>	<p>0787 60UP61 958 010 001</p> <p>0787 60AP61 958 110 001</p>		<p>0787 60 958 210 001</p>	<p>0787 60M 958 210 841</p>	<p>5717 57 376 111 031</p>	
1	<p>Lautstärkereger 100V 25W – 2 Module</p> <p>Ermöglicht das Regeln der Leistung an einer Beschallungsleitung (100V Linie) Mit Schraubklemmen</p>	<p>0787 76UP61 958 031 001</p> <p>0787 76AP61 958 131 001</p>		<p>0787 76 958 231 001</p>	<p>5727 84 958 231 841</p>	<p>5717 57 376 111 031</p>	
1	<p>Steckdosen 3,5 mm Jack</p> <p>Steckdose 3,5 mm Jack, Schraubanschluss – 1 Modul</p> <p>Ermöglicht das Erstellen einer Audio-Verbindung mit einer tragbaren Signalquelle</p>			<p>0787 64 958 220 001</p>	<p>5727 74 958 220 841</p>	<p>5717 57 376 111 031</p>	
1	<p>Steckdose 3,5 mm Jack, Lötanschluss – 1 Modul</p> <p>Ermöglicht das Erstellen einer Audio-Verbindung mit einer tragbaren Signalquelle</p>			<p>0787 73 958 221 001</p>	<p>5727 78 958 221 841</p>	<p>5717 57 376 111 031</p>	
1	<p>Steckdose 3,5 mm Jack, mit Anschlusskabel – 1 Modul</p> <p>Ermöglicht das Erstellen einer Audio-Verbindung mit einer tragbaren Signalquelle Länge Anschlusskabel: 15cm</p>			<p>0787 79 958 222 001</p>	<p>5725 91 958 222 841</p>	<p>5717 57 376 111 031</p>	


Lautstärkereger

Art. 0787 76 / 5727 84

Prinzipschema

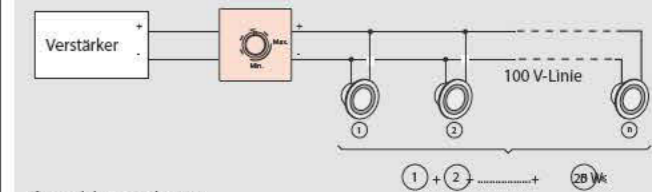

Anschlussschema

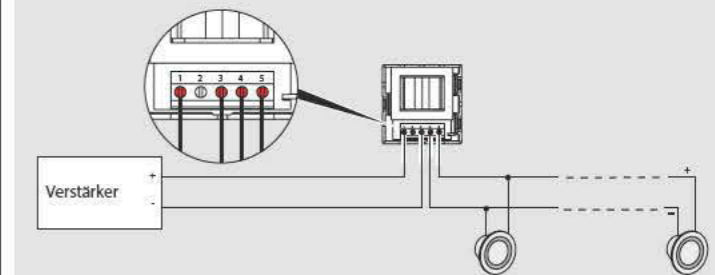

Steckdose 3,5 mm Jack

Art. 0787 64 / 5727 74

