














Programm Arteor™

USB Ladesteckdosen Computer-Anschlüsse


Technische Angaben

Anschlussschema, Installationsbeispiel


 <p>0775 94UP61      0803 99</p> <p>Montageplatten S. 84, Rahmenplatten S. 86, AP-Gehäuse S. 86</p> <p><b>IP 20</b> Abdeckrahmen Gr. I, 92 × 92 mm, Frontplatte 45 × 45 mm, Befestigungsplatte Metall, 84 × 79 mm</p>		 <p><b>UP</b> Apparat für UP-Montage Gr. I</p> <p>Weiss</p>	 <p><b>AP</b> Apparat für AP-Montage Gr. I</p> <p>Weiss</p>	 <p><b>BF</b> Einbauelement kombinierbar Einbau</p> <p>Weiss</p>	 <p><b>BF</b> Einbauelement kombinierbar Einbau</p> <p>Magnesium</p>	 <p><b>M</b> Montageplatte Gr. I</p> <p>Metall</p>	 <p><b>R</b> Rahmenplatte Gr. I</p>	
<p><b>USB Ladesteckdosen 230 V / 5 V</b></p>								
1	 <p><b>1-fach USB Ladesteckdose 5V 750mA – 1 Modul</b> Ermöglicht die Aufladung eines tragbaren Gerätes (Smartphone, Tablet, MP3-Player) Anschluss: 230V Eigenverbrauch: &lt;0.1W</p>	N		0775 91 965 113 001	5725 71 965 113 841	5717 57 376 111 031	Weiss 5717 01 375 110 001	
1	 <p><b>2-fach USB Ladesteckdose 5V 1500mA – 2 Module</b> Ermöglicht die Aufladung eines tragbaren Gerätes (Smartphone, Tablet, MP3-Player) Anschluss: 230V Eigenverbrauch: &lt;0.1W</p>	N	0775 94UP61 965 012 001	0775 94AP61 965 112 001	0775 94 965 123 001	5725 78 965 123 841	5717 57 376 111 031	Pearl Alu 5717 11 375 110 931
1	 <p><b>Wandhalterung für tragbare Geräte</b> Zur Montage neben einer Ladesteckdose Inklusive Kabel USB / Micro-USB, mit Aufwickler</p>	N		0803 99 965 029 001				Graphite 5717 21 375 110 141
<p><b>Steckdosen USB</b> Zur Verbindung/Anschluss elektronischer Geräte wie Drucker, Scanner, externe Festplatten</p>								
1	 <p><b>Steckdose USB weiblich, Schraubanschluss – 1 Modul</b> Maximale Kabellänge: 5m Empfohlener Kabeltyp: USB A Kabelanschluss schraubbar 1 mm<sup>2</sup></p>			0787 61 965 620 001	5727 75CH 965 620 841	5717 57 376 111 031	Casual 5717 31 375 110 351	
1	 <p><b>Steckdose USB weiblich, mit Anschlusskabel – 1 Modul</b> Maximale Kabellänge: 5m Empfohlener Kabeltyp: USB A Länge Anschlusskabel: 15cm</p>	N		5720 94 965 412 001	5725 94 965 412 841	5717 57 376 111 031	Mirror White 5717 34 375 110 401	
<p><b>Steckdose IEEE</b></p>								
1	 <p><b>Steckdose IEEE weiblich, Schraubanschluss – 1 Modul</b> Serielle Schnittstelle (Fire Wire, i-Link) für den schnellen Datenaustausch mit grossen Volumen wie Fotos, Videos .... Maximale Kabellänge 5 m Anschluss Steckertyp IEEE 4 Pin</p>			0787 62 965 622 001	0787 62M 965 622 841	5717 57 376 111 031	Mirror Black 5717 37 375 110 451	
								Stainless Steel 5717 40 375 110 801
								Woven Metal 5717 43 375 110 811

USB Ladesteckdosen

Art. 0775 91 / 5725 71 / 0775 94 / 5725 78

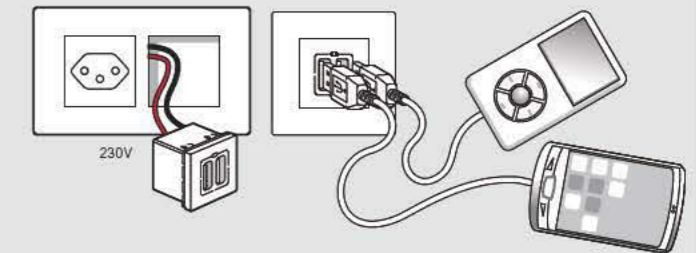

Installationsbeispiel

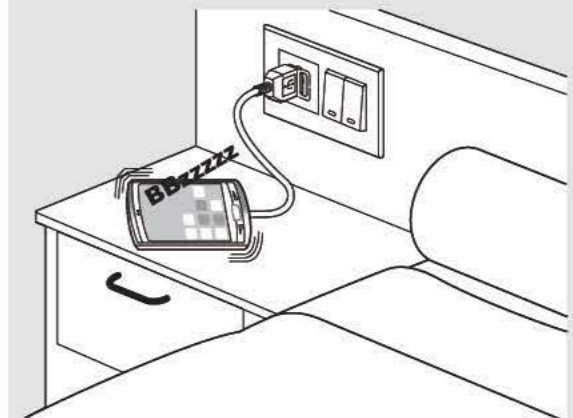

Steckdose USB

Art. 078 761 / 5727 75CH

