


5717 57



5717 58



5717 52

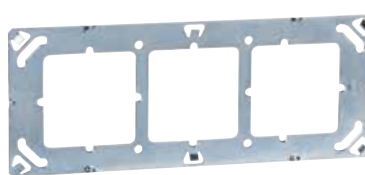

5717 53

Rahmenplatten **S. 86**, Mehrfachkombinationen **S. 82**  
Montagemöglichkeiten Kleinkombinationen und Fremdfabrikate beachten **S. 85**

VE	Art.	Montageplatten Metall
		Alle Montageplatten werden mit Staubschutz ausgeliefert. Achsabstand Apparate 57 mm
1	<b>5717 57</b> 376 111 031	<b>Universal-Montageplatte Gr. I</b> 2 Module Für alle Einsätze Bauart BF und handelsübliche Apparate mit Lochbefestigung 52 mm
1	<b>5717 58</b> 376 112 031	<b>Kleinkombination-Montageplatte Gr. I</b> Nur in Verbindung mit Basic Rahmenplatte Art. 5717 00/10/20 Nur für Kleinkombination-Einsätze Bauart BF Montagehinweise beachten (S. 51)
1	<b>5717 52</b> 376 210 031	<b>Montageplatte Gr. 2×1</b> Für alle Einsätze Bauart BF Geliefert mit Zwischenträgerringen Für senkrechte oder waagrechte Montage
1	<b>5717 53</b> 376 310 031	<b>Montageplatte Gr. 3×1</b> Für alle Einsätze Bauart BF Geliefert mit Zwischenträgerringen Für senkrechte oder waagrechte Montage
1	<b>5717 54</b> 376 220 031	<b>Montageplatte Gr. 2×2</b> Für alle Einsätze Bauart BF Geliefert mit Zwischenträgerringen Kleinkombinationen können nur unten links oder rechts eingebaut werden

VE	Art.	Montageplatten Metall
		<b>Montageplatte Gr. 3×2</b>
1	<b>5717 55</b> 376 320 031	Für alle Einsätze Bauart BF Geliefert mit Zwischenträgerringen Für senkrechte oder waagrechte Montage Kleinkombinationen können nur unten links oder rechts eingebaut werden
		<b>Montageplatte Gr. 3×3</b>
1	<b>5717 56</b> 376 330 031	Für alle Einsätze Bauart BF Geliefert mit Zwischenträgerringen Kleinkombinationen können nur unten links oder rechts eingebaut werden
		<b>Montageplatten Metall für R&amp;M Einsätze</b>
		Alle Montageplatten werden mit Staubschutz ausgeliefert
		<b>Montageplatte Gr. 1×2</b>
1	<b>5717 52RM</b> 376 210 131 	Für 1 × R&M Multimediadose und 1 × Einsatz Arteor
		<b>Montageplatte Gr. 1×3</b>
1	<b>5717 53RM</b> 376 310 131 	Für 1 × R&M Multimediadose und 2 × Einsatz Arteor

### Abmessungen Montageplatten

Art.	Anordnung	Abmessungen (mm) L×B×H
5717 57	1-fach	84 × 79 × 1,2
5717 58	1-fach	85 × 85 × 1,2
5717 52	2-fach	139 × 85 × 1,2
5717 53	3-fach	199 × 85 × 1,2
5717 54	4-fach	150 × 150 × 1,2
5717 55	6-fach	206 × 150 × 1,2
5717 56	9-fach	206 × 206 × 1,2

### Staubschutz

Steckbar, transparent  
Alle Montageplatten werden mit spezifischem Staubschutz ausgeliefert  
Die Apparate lassen sich auch mit aufgesetztem Staubschutz bedienen