



0765 64UP61



0517 63

Autres prises RJ45 Arteor p. 54  
Plaques de recouvrement Arteor p. 86


Emb.	Réf.	Prises simples RJ45 cat. 6 UTP
1	<b>0765 64UP61</b> 877 232 001	Prise avec connecteur LCS <sup>2</sup> à connexion rapide sans outil Repérage des contacts par double code couleur et numéros 568 A et B Prise Arteor 1 x RJ45 encastrée grd.1 ○ Blanc
1	<b>0765 64AP61</b> 877 032 001	Prise Arteor 1 x RJ45 apparente ○ Blanc
1	<b>0765 64</b> 877 608 001	Prise Arteor 1 x RJ45 composable ○ Blanc, 2 modules
1	<b>5728 14CH</b> 877 608 841	Prise Arteor 1 x RJ45 composable ○ Magnésium, 2 modules

Emb.	Réf.	Cordons pour réseau multimédia
1	<b>0517 63</b> 101 602 210	<b>Cordons RJ45-RJ45</b> Pour raccorder les équipements multimédia Cordons cat. 6 F/UTP Long. 2 m
1	<b>0517 54</b> 101 603 320	Long. 3 m 
10	<b>0516 94</b> 101 346 020	<b>Cordon RJ11-RJ45</b> Pour raccorder un appareil téléphonique Long. 2 m 

### ■ Diffusion de la télévision sur prises RJ45

Types de signaux TV	Réf.	Réf. du câble à utiliser	Long. maxi
TV ADSL	4130 44	Câble réf. 0327 56	90 m

### ■ Cotes d'encombrement des produits

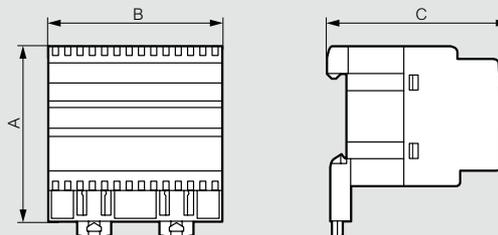

Réf.	A	B	C	Nbre de modules
<b>4130 01</b>	89	17,8	69,5	1
<b>4130 13</b>	85	71,2	69,5	4
<b>4130 11</b>	76,1	35,6	69,5	2
<b>4130 12</b>	77	71,2	69,5	4
<b>4130 15</b>	76,1	35,6	69,5	2
<b>4130 17</b>	93	25	68	1,5
<b>4130 44</b>	75,9	142,6	69,5	8

### ■ Consommation des produits avec alimentation en 9 V

	Réf.	Consommation maxi
<b>Centrale Triple Play<sup>Gigabit</sup></b>	4130 44 <sup>1</sup>	1 A

<sup>1</sup> : Centrale Green Power: consommation électrique ajustée en fonction de la demande des équipements multimédia connectés à la centrale