

Programme Mosaic

régulation de température


 
 


5722 03CH



0767 21

Plaques p. 356, supports p. 358,
Boîtes d'encastrement p. 362

Emb.	Réf.	Thermostats d'ambiance
1	5722 03CH 439 633 001	<p>Alimentation 230 V, 50/60 Hz Adaptés à la régulation des plafonds rayonnants et des planchers chauffants directs</p> <p>Électronique Plage de réglage de 5 °C à 30 °C Précision de la régulation ± 0,5 °C (catégorie B) Une sortie par contact non alimenté Poussoir en face avant pour sélectionner le mode de fonctionnement (arrêt, coupure par baisse ou par hausse de la température) Pouvoir de coupure: – 8 A / 230 V AC, circuit résistif – 2 A / 230 V AC, circuit inductif Utilisation en TBT: Pouvoir de coupure de 1 mA à 500 mA maxi 12 à 48 VAC / 12 à 24 VDC</p> <p> ○ Blanc</p>
1	0767 21 439 640 001	<p>Électronique à programmation hebdomadaire Mode confort, réduit, hors gel Visualisation permanente du programme en cours 4 programmes préenregistrés, 1 programme libre, 4 plages horaires maxi par jour Plage de réglage 7 °C à 30 °C Précision de la régulation + 0,5 °C (catégorie B) Sauvegarde permanente des programmes Réserve de marche 100 h 1 sortie par contact inverseur Pouvoir de coupure – 8 A - 250 VA - circuit résistif – 2 A - 250 VA - circuit inductif – 1 à 500 mA maxi - 12 à 48 VA Avec bornes à vis, 5 modules</p> <p> ○ Blanc</p>
1	0767 23 539 990 001	<p>Sonde pour thermostat modulaire Assure la mesure de la température pour le thermostat modulaire réf. 0038 40 Avec bornes à vis, 2 modules</p> <p> ○ Blanc</p>

Programme Mosaic™

Plus de 200 fonctions pour répondre à toutes les applications courants forts et courants faibles des bâtiments tertiaires


LES AVANTAGES DE L'OFFRE:

- Rapidité de mise en œuvre (bornes automatiques)
- Fonctions performantes pour chaque application
- Applications flexibles et évolutives pour répondre à chaque configuration
- Ergonomie et esthétique soignées
- Maintenance facilitée: intervention rapide sur tous les supports d'installation



▶▶▶ Disponible aussi en couleur aluminium et en antimicrobien

+ PLUS D'INFORMATIONS

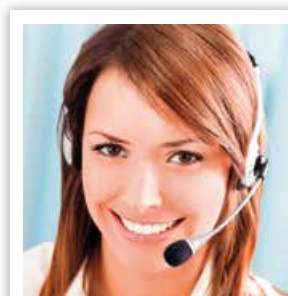

▶ Contactez nous...
056 464 67 67