

## Coffrets DRIVIA 13

### Compléments d'installation pour coffrets



4050 55



0048 15



0048 16


Emb.	Réf.	Accessoires
		<b>Obturbateurs blancs</b> RAL 9003 Séparables par module et demi-module 5 modules
20	<b>0016 60</b> 822 900 041	
10	<b>0016 62</b> 822 299 511	13 modules
		<b>Serrure à clé</b> N° 850
1	<b>4013 91</b> 822 991 081	
		<b>Porte plans</b> Adhésif se fixe sur les coffrets ou portes
10	<b>4013 89</b> 983 410 601	
		<b>Bornier de terre à connexion automatique 5 + 27</b> 5 x 6 à 25 mm <sup>2</sup> + 27 x 1,5 à 4 mm <sup>2</sup> (long. 227 mm)
1	<b>4050 55</b> 822 991 471	
		<b>Bornier isolé triphasé + neutre IP 2X</b> 1 neutre 1 x 4 à 25 mm <sup>2</sup> + 12 x 1,5 à 16 mm <sup>2</sup> + 3 phases : 4 x 1,5 à 16 mm <sup>2</sup> (long. 227 mm)
1	<b>4048 14</b> 822 991 571	
		<b>Support vide pour borniers supplémentaires</b> Support vide 28 trous (long. 227 mm) Reçoit les borniers nus à visser
1	<b>4048 18</b> 822 900 071	
		<b>Borniers isolés IP 2X</b> 1 x 10 à 35 mm <sup>2</sup> + 5 x 6 à 25 mm <sup>2</sup> (long. 62 mm)
10	<b>0048 15</b>	Neutre (bleu)
10	<b>0048 16</b>	Phase (noir)

## Coffrets DRIVIA 13

### Caractéristiques techniques

#### Coffrets 13 modules par rangée

#### Dimensions

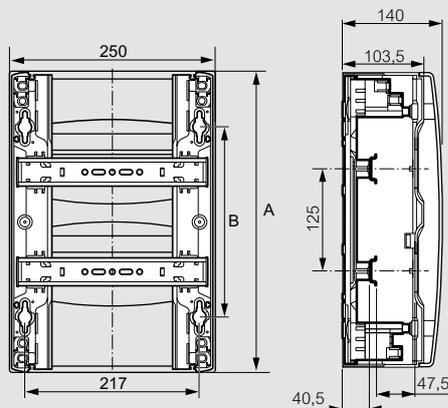

Entraxe entre rails : 125 mm

Réf.	A	B
<b>4012 11CH</b>	250	113
<b>4012 12CH</b>	375	238
<b>4012 13CH</b>	500	363
<b>4012 14CH</b>	625	488

#### Rails pivotants et extractibles

