




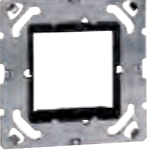



 

 









 



Programme Arteor™

prises téléphone, prises doubleurs, prise multimédia

Caractéristiques techniques

schéma de câblage

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|--|---|---|
|  <p>0787 34UP61</p> <p>Supports p. 84, plaques p. 86, cadres apparents p. 86</p> <p>IP 20 Plaque grd. I, 92×92 mm, enjoliveur 45×45 mm, support, 84×79 mm</p> | |  <p>UP Appareil pour montage encastré Grd. I</p> |  <p>AP Appareil pour montage apparent Grd. I</p> |  <p>BF Mécanisme avec enjoliveur Composable</p> |  <p>BF Mécanisme avec enjoliveur Composable</p> |  <p>M Support Grd. I</p> |  <p>R Plaqué Grd. I</p> | |
| Emb | | | | | | | | |
| Prises téléphone | | | | | | | | |
| 1 |  Prise téléphone ISDN 1×RJ45 – 2 modules Bornes 1/4 de tour pour connexion rapide, possibilité de repiquage | 8L | 0787 34UP61 878 250 001 | 0787 34AP61 878 050 001 | 0787 34 878 650 001 | 0787 34M 878 650 841 | 5717 57 376 111 031 |  |
| 1 |  Prise téléphone 1×RJ11 – 1 module Bornes 1/4 de tour pour connexion rapide, possibilité de repiquage | 4L | | | 0787 30 878 651 001 | 5728 00CH 878 651 841 | 5717 57 376 111 031 |  |
| 1 |  Prise téléphone 1×RJ11 – 2 modules Bornes 1/4 de tour pour connexion rapide, possibilité de repiquage | 4L | | | 0787 31 878 652 001 | 0787 31M 877 431 841 | 5717 57 376 111 031 |  |
| 1 |  Prise téléphone 1×RJ12 – 2 modules Bornes 1/4 de tour pour connexion rapide, possibilité de repiquage | 6L | | | 0787 32 878 655 001 | 0787 32M 877 432 841 | 5717 57 376 111 031 |  |
| Prises doubleurs pour Cable Sharing cat. 5e | | | | | | | | |
| 1 |  Prise doubleur téléphone / téléphone UTP – 1 module Prises avec connecteur LCS ² à connexion rapide sans outil Contacts 4/5, câble-Y approprié: 20cm réf. 0327 47-Y20 (101 349 479), 40cm réf. 0327 47-Y40 (101 349 579) | 2×RJ45 | | | 0765 35 877 612 001 | | 5717 57 376 111 031 |  |
| 1 |  Prise doubleur téléphone / Ethernet UTP – 1 module Prises avec connecteur LCS ² à connexion rapide sans outil Câble-Y approprié: 20cm réf. 0327 45-Y20 (101 349 459), 40cm réf. 0327 45-Y40 (101 349 559) | 2×RJ45 | | | 0765 36 877 613 001 | 5728 35CH 877 613 841 | 5717 57 376 111 031 |  |
| 1 |  Prise doubleur Ethernet / Ethernet UTP – 1 module Prises avec connecteur LCS ² à connexion rapide sans outil Câble-Y approprié: 20cm réf. 0327 48-Y20 (101 349 489), 40cm réf. 0327 48-Y40 (101 349 589) | 2×RJ45 | | | 0765 38 877 633 001 | | 5717 57 376 111 031 |  |
| Prises multimédia | | | | | | | | |
| 1 |  Prise quadruple RJ 45 STP multimédia – 2 modules N Pour réseau Optimum auto ^{Gigabit} , TNT, satellite réf. 4130 38 (p. 239) Connecteur LCS ² à connexion rapide sans outil Utiliser exclusivement le câble multimédia TV + satellite réf. 0327 89 (p. 239) Permet avec 1 seul câble de distribuer simultanément les signaux TNT et satellite, téléphone et internet, 1 sortie dédiée par média | 4×RJ45 | 5723 40UP61 | 5723 40AP61 | 5723 40 | 5723 40M | 5717 57 376 111 031 |  |

