

Notleuchten G5 LED

Selbsttestende Notleuchte und Standardausführung



061730LS













Notleuchten G5 LED

Zubehör



061782 + 061730LS + 660865

VE	Art.		Sicherheitsbeleuchtung																											
			<p>Normgeprüft: Europanorm EN 60 598-2-22 + CB-zertifiziert. Eingangsspannung 230 VA ± 10% IP 42, IK 07. Klasse II </p> <p>Auch für Montage auf entflammbarem Material geeignet </p> <p>Akku-Batterien Ni-Cd- oder Ni-MH-. Ladedauer: 24 Stunden. Bestückt mit einer LED-Kontrollanzeige für die Batterie. Automatisches Testsystem auf allen selbsttestenden Ausführungen: Bestückt mit einer grünen LED-Kontrollanzeige. Wenn die grüne LED erlischt, wird dies angezeigt: -Ausfall der Stromversorgung -Der Akku wird nicht aufgeladen. Montageart: Wand-, Decken- oder Zwischendeckenmontage Art der Kennzeichnung: Einseitig bei der Wandmontage und zweiseitig bei der Decken- und Zwischendeckenmontage.</p>																											
			<p>Notleuchten G5 LED Bereitschaft</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Brenndauer</th> <th>Leuchtmittel</th> <th>Akku</th> <th>Nennlichtstrom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Std.</td> <td>2 LED nicht austauschbar</td> <td>Ni-Cd</td> <td>9 0 Lumen</td> </tr> <tr> <td>1 Std.</td> <td>4 LED nicht austauschbar</td> <td>Ni-Cd</td> <td>2 0 0 Lumen</td> </tr> <tr> <td>1 Std.</td> <td>4 LED nicht austauschbar</td> <td>Ni-Cd</td> <td>3 5 0 Lumen</td> </tr> <tr> <td>1 Std.</td> <td>4 LED nicht austauschbar</td> <td>Ni-Cd</td> <td>4 2 5 Lumen</td> </tr> <tr> <td>2 Std.</td> <td>4 LED nicht austauschbar</td> <td>Ni-MH</td> <td>2 0 0 Lumen</td> </tr> </tbody> </table>				Brenndauer	Leuchtmittel	Akku	Nennlichtstrom	1 Std.	2 LED nicht austauschbar	Ni-Cd	9 0 Lumen	1 Std.	4 LED nicht austauschbar	Ni-Cd	2 0 0 Lumen	1 Std.	4 LED nicht austauschbar	Ni-Cd	3 5 0 Lumen	1 Std.	4 LED nicht austauschbar	Ni-Cd	4 2 5 Lumen	2 Std.	4 LED nicht austauschbar	Ni-MH	2 0 0 Lumen
Brenndauer	Leuchtmittel	Akku	Nennlichtstrom																											
1 Std.	2 LED nicht austauschbar	Ni-Cd	9 0 Lumen																											
1 Std.	4 LED nicht austauschbar	Ni-Cd	2 0 0 Lumen																											
1 Std.	4 LED nicht austauschbar	Ni-Cd	3 5 0 Lumen																											
1 Std.	4 LED nicht austauschbar	Ni-Cd	4 2 5 Lumen																											
2 Std.	4 LED nicht austauschbar	Ni-MH	2 0 0 Lumen																											
			<p>Notleuchten G5 LED Bereitschaft oder Dauerbetrieb</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Brenndauer</th> <th>Leuchtmittel</th> <th>Akku</th> <th>Nennlichtstrom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Std.</td> <td>2 LED nicht austauschbar</td> <td>Ni-Cd</td> <td>2 5 0 Lumen</td> </tr> <tr> <td>2 Std.</td> <td>4 LED nicht austauschbar</td> <td>Ni-Cd</td> <td>2 5 0 Lumen</td> </tr> </tbody> </table>				Brenndauer	Leuchtmittel	Akku	Nennlichtstrom	1 Std.	2 LED nicht austauschbar	Ni-Cd	2 5 0 Lumen	2 Std.	4 LED nicht austauschbar	Ni-Cd	2 5 0 Lumen												
Brenndauer	Leuchtmittel	Akku	Nennlichtstrom																											
1 Std.	2 LED nicht austauschbar	Ni-Cd	2 5 0 Lumen																											
2 Std.	4 LED nicht austauschbar	Ni-Cd	2 5 0 Lumen																											
			<p>Notleuchten G5 LED Bereitschaft</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Brenndauer</th> <th>Leuchtmittel</th> <th>Akku</th> <th>Nennlichtstrom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Std.</td> <td>2 LED nicht austauschbar</td> <td>Ni-Cd</td> <td>2 0 0 Lumen</td> </tr> <tr> <td>1 Std.</td> <td>4 LED nicht austauschbar</td> <td>Ni-MH</td> <td>3 5 0 Lumen</td> </tr> <tr> <td>1 Std.</td> <td>4 LED nicht austauschbar</td> <td>Ni-MH</td> <td>4 2 5 Lumen</td> </tr> </tbody> </table>				Brenndauer	Leuchtmittel	Akku	Nennlichtstrom	1 Std.	2 LED nicht austauschbar	Ni-Cd	2 0 0 Lumen	1 Std.	4 LED nicht austauschbar	Ni-MH	3 5 0 Lumen	1 Std.	4 LED nicht austauschbar	Ni-MH	4 2 5 Lumen								
Brenndauer	Leuchtmittel	Akku	Nennlichtstrom																											
1 Std.	2 LED nicht austauschbar	Ni-Cd	2 0 0 Lumen																											
1 Std.	4 LED nicht austauschbar	Ni-MH	3 5 0 Lumen																											
1 Std.	4 LED nicht austauschbar	Ni-MH	4 2 5 Lumen																											
1	Standard	Selbsttest	<p>061730LS 927 304 003</p>																											
1			<p>061731LS 927 304 013</p>																											
1			<p>061733LS 927 304 033</p>																											
1			<p>061734LS 927 304 043</p>																											
1			<p>061732LS 927 304 023</p>																											
1			<p>061736LS 927 304 053</p>																											
1			<p>061737LS 927 304 063</p>																											
1			<p>061731LA 927 304 073</p>																											
1			<p>061733LA 927 304 083</p>																											
1			<p>061734LA 927 304 093</p>																											

VE	Art.	Befestigungszubehör für Leuchten	
1	061782 927 991 943	Doppelseitige Abdeckung	<p>Ermöglicht den Austausch der mitgelieferten Abdeckung. Montage durch einfaches Aufschnappen auf eine Einzelleuchte.</p> 
1	061783 927 991 903	Einbaurahmen für Notleuchten G5	<p>Unterputzmontage oder Einbau in der Zwischendecke. Einbautiefe 52 mm Farbe: weiss Ausparung 128mm x 344mm</p> 
1	061787 927 981 903	Einbaurahmen für Notleuchten G5	<p>Unterputzmontage oder Einbau in der Zwischendecke. Einbautiefe 64 mm Farbe: weiss Ausparung 158mm x 374mm</p> 
5	660865 927 990 433	Piktogramme	<p>Abmessung 310 × 112 mm</p> 
5	660866 927 990 443		
5	660867 927 990 413		
5	660869 927 990 423		
5	660874 927 990 473		
5	660856 927 990 543	Normgeprüft VKF	<p>Abmessung 325 × 150 mm Erkennung bis 15 m</p> 
5	660855 927 990 533		
5	660857 927 990 513		
		Ersatzteile	
1	061087	Akkus	 <p>Akku NiCd 2,4 - 0,8 Ah für 061730LS</p>
1	660962		Akku NiCd 4,8V-1,5Ah für 061733LS, 061734LS, 061731LA
1	660971		Akku NiMH 4,8V-2,0Ah für 061732LS, 061737LS, 061733LA, 061734LA
1	660972		Akku NiCd 3,6 V - 1,6 Ah für 061731LS, 061736LS



Notleuchten G5

Technische Informationen

Einbauabmessungen (mm)



AP-Montage

06173(X)LS oder 06173(X)LA

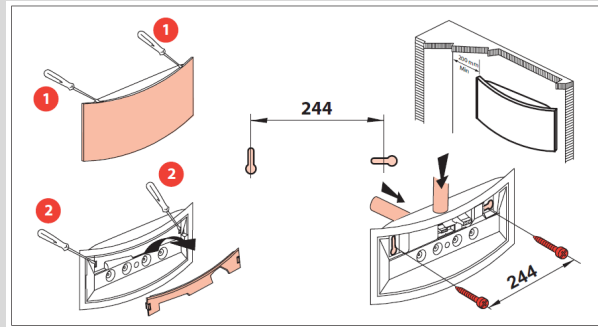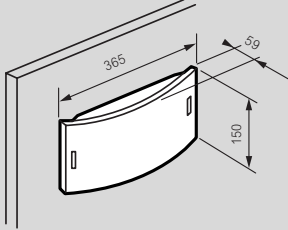

Doppelseitige Abdeckung


061782

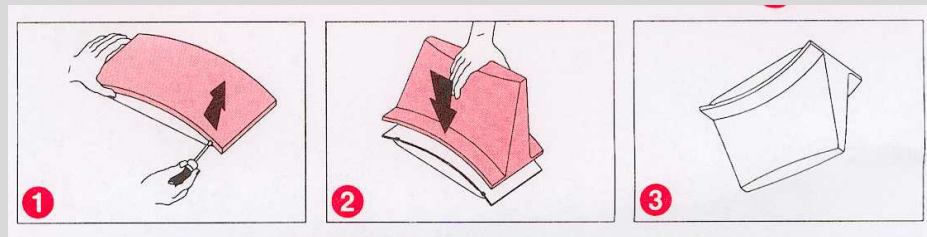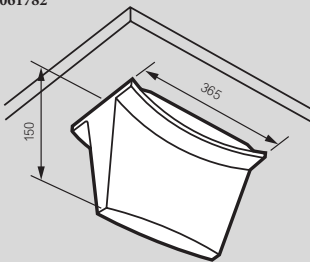

Unterputzmontage oder Einbau in der Zwischendecke.

Einbautiefe 52 mm

061783

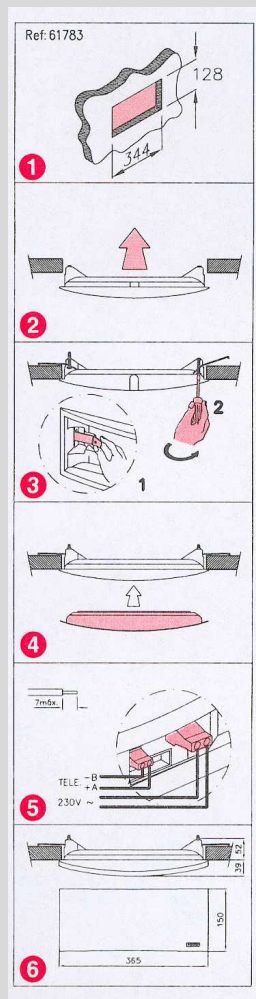

Unterputzmontage oder Einbau in der Zwischendecke.

Einbautiefe 64 mm

061787

