



Übersicht

Seite

1. Beschreibung, Verwendung	1
2. Sortiment	1
3. Dimensionen	2
4. Allgemeine Eigenschaften	2
5. Konformität / Zulassungen	2
6. Mitgeliefertes Zubehör	2
7. Zubehör	2

1. BESCHREIBUNG, VERWENDUNG

UP-Kleinverteiler mit 5x 12+2 TE (für Wohn- und kleine Gewerbeanlagen)



Lieferumfang:

- 5 DIN-Schienen inkl. Abdeckung
- PE-Steckklemmen (6x25mm²; 28x4mm²)
- Rahmen und Tür
- Einlasskasten ist nicht im Lieferumfang enthalten (separat bestellbar - 7 25 00 62EKK)
- Geeignet für Plattenstärken von: 10 - 45mm

2. SORTIMENT

Referenz	Anzahl der Reihen	Module pro Reihe	Material der Türe	Farbe der Türe	Klemmen
725 00 62CH	5	12+2	Metall	weiss	PE


3. DIMENSIONEN

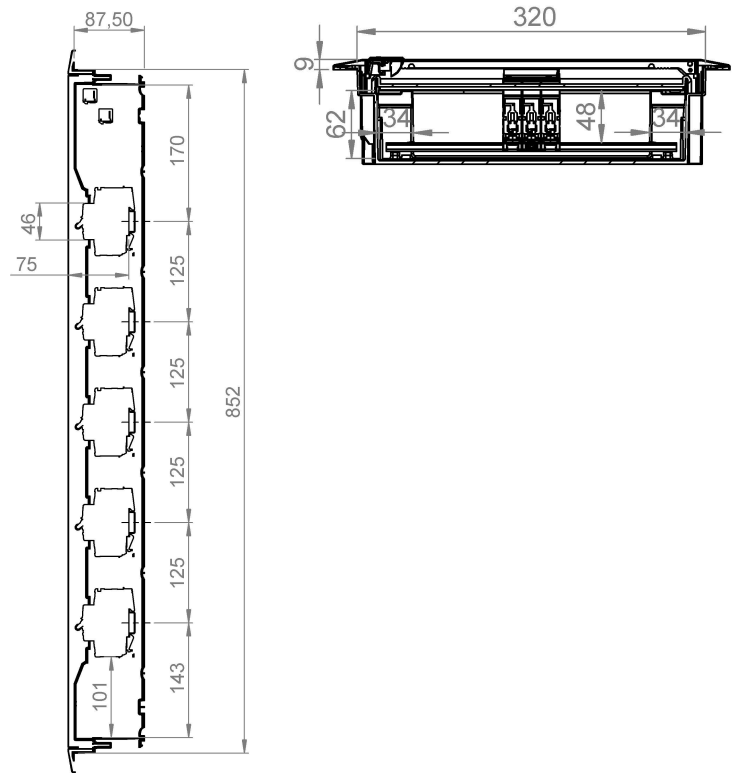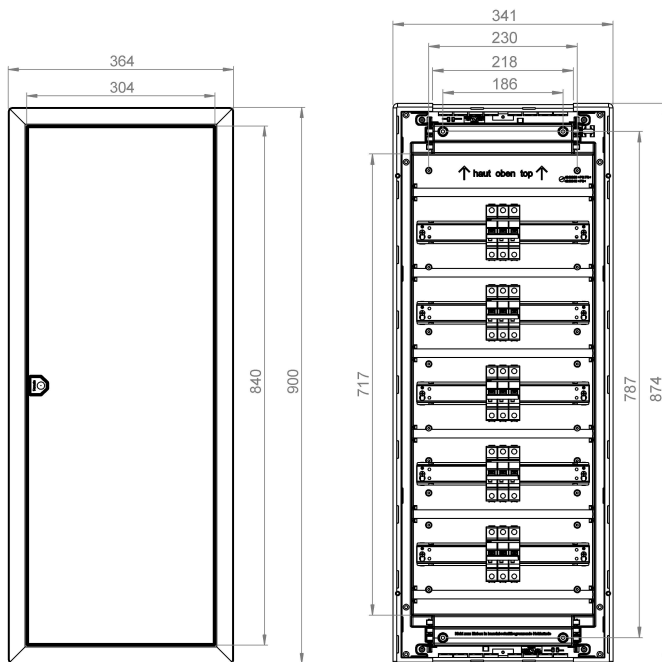

- Aufbauhöhe: 9mm
- Putzausgleich: 15mm


3. DIMENSIONEN

■ 3.1 Nischenmass Mauer

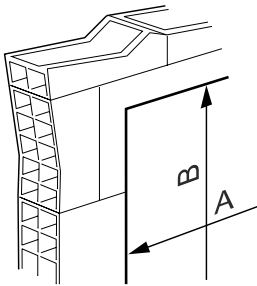

Anzahl der Reihen	A (mm)	B (mm)
5	893	360

■ 3.2 Nischenmass Hohlwand

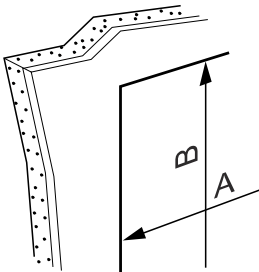

Anzahl der Reihen	A (mm)	B (mm)
5	860	323

4. ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

■ 4.1 Technische Eigenschaften

- Farbe der Türe: ähnlich mit weiss RAL 9010 (Metall)
- Schutzart:
 - IP 30
- Feuerbeständigkeit nach EN 6095-2-10:
 - Feuerbeständigkeit für Hohlwände: 850°C
- Schutzklasse: II
- Bemessungsbetriebsspannung: 400V AC - 50/60 Hz
- Umgebungstemperatur: -25°C à +40°C
- Umgebungstemperatur (24h): +35°C
- Max. relative Luftfeuchtigkeit bei 25°C (kurzfristig): 95%
- Max. relative Luftfeuchtigkeit bei 40°C: 50%
- Zulässige Verlustleistung nach DIN 43871

	Verlustleistung (W)
10K	7.0 W
15K	11.5 W
20K	16.5 W
25K	21.5 W
30K	27.0 W

■ 4.2 Material

- Einlasskasten, Abdeckung: PS-HI FR
- Metalltüre: Stahl, pulverbeschichtet
- Halogenfrei, silikonfrei, PVC-frei, schwermetallfrei

5. KONFORMITÄT / ZULASSUNGEN

- REACH / RoHS: ja
- CE-Konformitätserklärung: ja
- Zertifiziert: VDE

6. MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

■ 6.1 Klemmleiste

Referenz	PE-Steckklemme
7 25 00 62CH	6 x 25 mm ² + 28 x 4 mm ²

6. ZUBEHÖR

Referenz	Beschreibung
7 25 00 62EKK	Einlasskasten leer
7 29 01 07CH	Verbindungsclammerset (2 Stk) zur vertikalen Verbindung Länge: 50mm Breite: 20mm Material: Stahl verzinkt Pro Pack 2 Stück
7 29 01 74CH	Verbindungsset zur horizontalen Verbindung Der neue Verbinder garantiert einen festen Halt zwischen zwei Verteilern. Die Hohlwand- und Unterputz-Verteilermontage ist ab jetzt kosten- und zeitsparend - und das ohne zusätzlichen Aufwand. Bei der Hohlwandmontage muss nur ein grosser Ausschnitt angefertigt werden, statt zwei separate Ausschnitte mit einer zusätzlichen Unterkonstruktion. Bei der Unterputzmontage können die Verteiler gerade eingesetzt werden, ein Ausrichten zueinander ist nicht notwendig. Die Verteiler werden vor dem Einbau vorbereitet und im Anschluss als eine Einheit in die Wand montiert. Die Abschlusschiene zwischen den Verteilern bildet einen sauberen und optisch ansprechenden Abschluss zum Rahmen. Somit kann kein Schmutz durchkommen und Nacharbeiten sind nicht notwendig.
7 29 00 79CH	Hohlwandankerset (4 Stk) Hohlwandankerset mit 4 Stk Hohlwandanker inkl Schrauben und Kabelbinder für Zugentlastung. geeignet für Plattenstärke: 10-45mm Breite: 20mm