

Société:	Grossiste:
Rue/N°:	Référence:
CP/Lieu:	Date:
Téléphone:	Contact:

COFFRET COMBINÉ ENCASTRÉ DRIVIA MM13/13 COURANT FORT/MULTIMÉDIA

À équiper avec des produits modulaires de protection et des composants multimédia



Réf. 4012 67VDI01

Réf.	E-No.	Description	Tarif	Quantité
4012 67EKM		Boîte d'encastrement MM13/13 (L×H×P: 576×664×121mm) composé de: - Boîte d'encastrement métal - Cartons de protection contre la poussière	255.40	
4012 67VDI01		Coffret combiné Drivia MM13/13 (L×H: 598×689mm) composé de: - Coffret apparent Drivia 13, 4 rangées (courant fort) - Porte (une partie) et cadre métal (couleur: blanc, RAL 9010) - Plaque perforée 13 mod. (multimédia) - Rail DIN 35mm 13 mod. (multimédia) - Bloc multiprises 4×T13 (multimédia)	458.70	
		Composants individuels:		
4012 67TR	822 992 011	Porte (1 partie) et cadre (métal) MM13/13 (L×H: 598×689mm) Couleur: blanc (RAL 9010)	264.70	
4012 14CH	822 042 111	Coffret courant fort Drivia 13, 4 rangées, matière isolante Couleur: blanc (RAL 9003)	118.30	
0360 07TYP10	822 891 501	Plaque perforée 13 mod. avec rail DIN (L×H: 250×598mm)	51.-	
131591CH	986 051 191	Bloc multiprises 4×T13 avec câble de 2 m	25.-	

Prix au 08-2020. Sous réserve de modifications de prix.

COFFRET COMBINÉ ENCASTRÉ DRIVIA MM13/13

COURANT FORT/MULTIMÉDIA

À équiper avec des produits modulaires de protection et des composants multimédia

 
Séparation galvanique entre le courant fort et de la partie multimédia

Boîte d'encastrement avec entrée des tuyaux ØM20 ... ØM50 pré-perforée


Grande partie multimédia (L: 250mm) avec plaque perforée, rail DIN et bloc multiprises



Rattrapage max. 50mm




Conception extra-plate, seulement 1,5mm d'épaisseur de porte

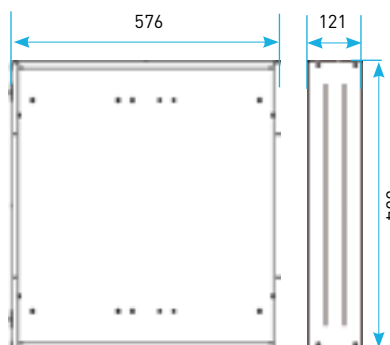

Boîte d'encastrement



Boîte d'encastrement métal avec cartons de protection (poussière)

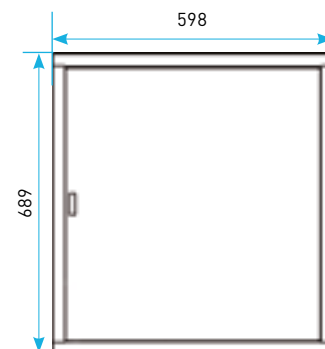

Porte et cadre



Porte métallique et cadre Blanc RAL 9010