

PLATINES DE RUE

MONTAGE

DES RÈGLES DE POSE


PLATINE DE RUE (À L'EXTÉRIEUR)

Veillez observer les instructions ci-après lors du choix et de l'installation des platines de rue. Nous recommandons de poser la platine de rue à 165 cm de hauteur au-dessus du sol (bord supérieur).



ASSEMBLAGE DES BOÎTES

Les boîtiers d'encastrement à 2 ou 3 modules sont fournis avec deux pièces d'écartement en forme de manchon qui permettent d'aligner et de connecter deux boîtiers d'encastrement ou plus, l'un sous l'autre ou les uns à côté des autres. 2 manchons blancs et 2 noirs sont fournis par boîte d'encastrement. Les manchons blancs sont utilisés pour le montage horizontal (l'un à côté de l'autre) les manchons noirs c'est pour l'alignement vertical également les câbles de liaison pour les modules de fonctions.

Assemblage des boîtes en horizontal (l'une à côté de l'autre)

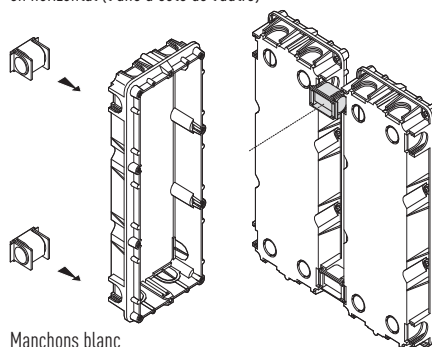

Assemblage des boîtes à la verticale (l'une sous l'autre)

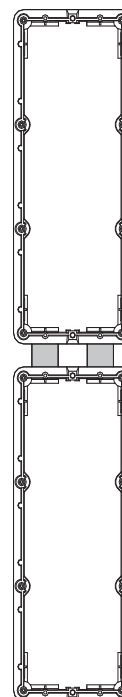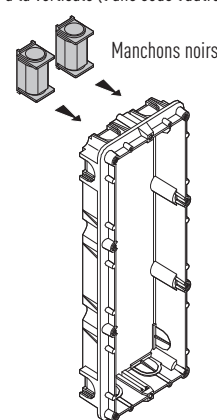

CÂBLAGE DE LA PLATINE DE RUE SFERA NEW ET ROBUR

Câble de liaison entre les boîtes aux modules de fonction utiliser la référence 354000

