
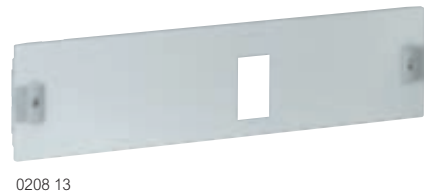


XL³ 800


Montage von DPX³ 160 und DPX³ 250 auf Montageplatte

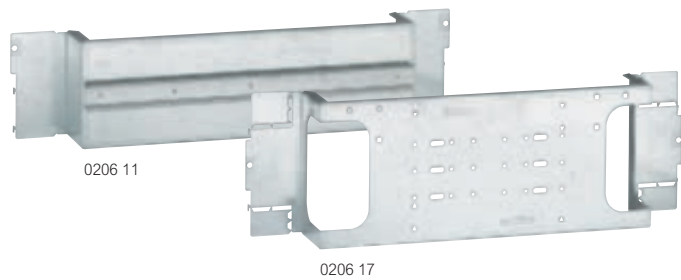

VE	Art.					
1	<table border="1"> <tr> <td>24TE</td> <td>36TE</td> </tr> <tr> <td>0206 11</td> <td>0206 61</td> </tr> </table>	24TE	36TE	0206 11	0206 61	<p>Montageplatte für DPX³, fixe Version, Anschluss vorne</p> <p>Direktbefestigung auf vertikale Funktionsprofile</p> <p>Geräte in vertikaler Position Sockel mit DIN-Profilschiene für DPX³ mit Befestigungsadapter Art. 4210 68/69/71/72 oder Montageplatte für manuelle Einspeisumschaltung Art. 4210 58 Erlaubt den Zusammenbau von verschiedenartigen Geräten und die Montage von Einbaugeräten mittels Erhöhung Art. 0262 99</p> <p>Montageplatte für DPX³ mit Drehschalter und Adapter Art. 4210 68/69</p> <p>Montageplatte für motorisierte Einspeisumschaltung mit Adapter Art. 4210 58</p> <p>Geräte in horizontaler Position Zur Abdichtung der Kabelzone, verwenden Sie Art. 0202 40</p> <p>Ein DPX³ 160 Ein DPX³ 250</p>
24TE	36TE					
0206 11	0206 61					
1	0206 08					
1	0206 13					
1	<table border="1"> <tr> <td>24TE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0206 15</td> <td></td> </tr> </table>	24TE		0206 15		
24TE						
0206 15						
1	0206 17					

VE	Art.						
1	<table border="1"> <tr> <td>24TE</td> <td>36TE</td> </tr> <tr> <td>0208 10¹</td> <td>0209 60²</td> </tr> </table>	24TE	36TE	0208 10¹	0209 60²	<p>Frontplatten aus Metall</p> <p>Drehschalter ¼-Umdrehung Mit unverlierbaren Schrauben</p> <p>DPX³ 160 horizontal installiert ¼-Umdrehung Mit unverlierbaren Schrauben</p> <p>DPX³ 250 horizontal installiert ¼-Umdrehung Mit unverlierbaren Schrauben</p>	
24TE	36TE						
0208 10¹	0209 60²						
1	0209 27						
1	<table border="1"> <tr> <td>24TE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0208 05¹</td> <td>0209 05²</td> </tr> </table>	24TE		0208 05¹	0209 05²	<p>Drehschalter ¼-Umdrehung Mit unverlierbaren Schrauben</p>	
24TE							
0208 05¹	0209 05²						
1	0208 13¹						
1	0209 13²						
1	0208 17¹						
1	0209 17²						

XL³ 800 – Montage von DPX³-IS 250, DPX 630, 1600 und DPX 630 auf Montageplatte

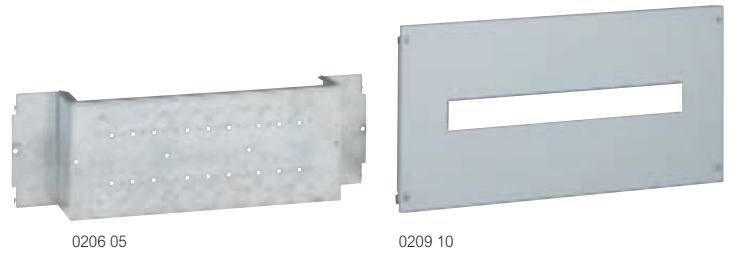

VE	Art.					
1	<table border="1"> <tr> <td>24TE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0206 33</td> <td></td> </tr> </table>	24TE		0206 33		<p>Montageplatte für DPX 630</p> <p>DPX 630 begrenzt auf 400A Direktbefestigung auf vertikale Gerüstprofile</p> <p>Für die vertikale Montage Zum Zusammenbau DPX 630 und DPX-IS 630</p>
24TE						
0206 33						
1	0206 36					
1	0206 37¹					
1	0206 35					
1	0206 38					

VE	Art.					
1	<table border="1"> <tr> <td>24TE</td> <td>36TE</td> </tr> <tr> <td>0206 05</td> <td>0206 55</td> </tr> </table>	24TE	36TE	0206 05	0206 55	<p>Montageplatte für DPX³-IS</p> <p>Direktbefestigung auf vertikale Funktionsprofile</p> <p>Geräte sind vertikal installiert</p> <p>Für 1 oder 2 DPX³-IS 250 Für 1 DPX-IS 630 Für 1 DPX-IS 630 in Kabelzone Für 1 DPX-IS 1600 oder 1 DPX 1600 Anschluss vorne</p>
24TE	36TE					
0206 05	0206 55					
1	0206 07	0206 57				
1	0206 27					
1	0211 00					

VE	Art.						
1	<table border="1"> <tr> <td>24TE</td> <td>36TE</td> </tr> <tr> <td>0208 10³</td> <td>0209 60²</td> </tr> </table>	24TE	36TE	0208 10³	0209 60²	<p>Frontplatten aus Metall</p> <p>Für ein DPX³-IS 250, zentral angeordnet ¼-Umdrehung Mit unverlierbaren Schrauben</p> <p>Für zwei DPX³-IS 250 ¼-Umdrehung Mit unverlierbaren Schrauben</p> <p>Für ein DPX³-IS 160 ¼-Umdrehung Mit unverlierbaren Schrauben</p>	
24TE	36TE						
0208 10³	0209 60²						
1	0208 06³	0209 60²					
1	0209 06²	0209 60²					
1	0208 07³	0209 57²					
1	0209 07³	0209 57²					

VE	Art.						
1	<table border="1"> <tr> <td>24TE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0209 22²</td> <td></td> </tr> </table>	24TE		0209 22²		<p>Frontplatten aus Metall</p> <p>Für DPX 630 vertikal installiert Mit unverlierbaren Schrauben</p> <p>Für DPX-IS 630 Mit unverlierbaren Schrauben</p> <p>Für DPX 630 in interner Kabelzone</p> <p>Für interne Kabelzone Höhe 1550 oder 1595mm Für interne Kabelzone Höhe 1950 oder 1995mm</p> <p>Für DPX³ 250 vertikal installiert ¼-Umdrehung Mit unverlierbaren Schrauben</p> <p>Für DPX³ 250 horizontal installiert ¼-Umdrehung Mit unverlierbaren Schrauben</p>	
24TE							
0209 22²							
1	0209 07²						
1	0204 48						
1	0204 49						
1	0208 10	0209 10					
1	0208 17	0209 17					

¹ Plombierbar ² Scharniere Art. 0209 59 optional