

XL³ 800 coffrets et armoires de distribution


aperçu des produits

				COFFRETS ET ARMOIRES IP 30-40-43								COFFRETS ET ARMOIRES IP 55				COFFRETS ET ARMOIRES IP 55																	
				Coffrets				Armoires				Coffrets				Armoires				Portes galbées métal/ vitrée	Portes plates métal/ vitrée	Kit gaine à câbles interne	Plastron pour GAC interne	Gaine à câbles externe	Porte pour GAC externe	Plastron pour GAC externe	Kit IP 43	Cloison de compartimentage					
				réf. 0204 01	réf. 0204 06	réf. 0204 02	réf. 0204 07	réf. 0204 03	réf. 0204 08	réf. 0204 04	réf. 0204 09	réf. 0204 51	réf. 0204 56	réf. 0204 52	réf. 0204 57	réf. 0204 53	réf. 0204 58	réf. 0204 54	réf. 0204 59														
				24 modules	36' modules	24 modules	36' modules	24 modules	36' modules	24 modules	36' modules	24 modules	36' modules	24 modules	36' modules	24 modules	36' modules	24 modules	36' modules														
Hauteur extérieure (mm)	Hauteur plastronnable (mm)	L (mm)	P (mm)																														
				1050	1000	660	230	0204 01																0212 51/ 0212 61								0201 30	
1050	1000	910	230	0204 06																0212 56/ 0212 66		0204 26		0204 46				0201 30		0204 91			
1250	1200	660	230	0204 02																0212 52/ 0212 62								0201 30		0204 90			
1250	1200	910	230	0204 07																0212 57/ 0212 67								0201 30		0204 91			
1550	1400	660	230	0204 03																0212 53/ 0212 63				0204 23		0204 33		0204 43		0201 30		0204 90	
1550	1400	910	230	0204 08																0212 58/ 0212 68				0204 23		0204 33		0204 43		0201 30		0204 91	
1950	1800	660	230	0204 04																0212 54/ 0212 64				0204 24		0204 34		0204 44		0201 30		0204 90	
1950	1800	910	230	0204 09																0212 59/ 0212 69				0204 24		0204 34		0204 44		0201 30		0204 91	
1095	1000	700	230	0204 51																0212 71/ 0212 81										0204 90			
1095	1000	950	230	0204 56																0212 76/ 0212 86		0204 76		0204 46						0204 91			
1295	1200	700	230	0204 52																0212 72/ 0212 82										0204 90			
1295	1200	950	230	0204 57																0212 77/ 0212 87		0204 77		0204 47						0204 91			
1595	1400	700	230	0204 53																0212 73/ 0212 83				0204 73		0204 83		0204 43		0204 90			
1595	1400	950	230	0204 58																0212 78/ 0212 88		0204 78		0204 48		0204 73		0204 83		0204 43		0204 91	
1995	1800	700	230	0204 54																0212 74/ 0212 84				0204 74		0204 84		0204 44		0204 90			
1995	1800	950	230	0204 59																0212 79/ 0212 89		0204 79		0204 49		0204 74		0204 84		0204 44		0204 91	


Les coffrets / armoires XL³ 800

Des coffrets et armoires équipables


- Équipables (24 et 36 modules)
 - IP 43 jusqu'à 800A, livrés à plat avec montants fonctionnels
 - IP 55 jusqu'à 630A, livrés sans flancs latéraux

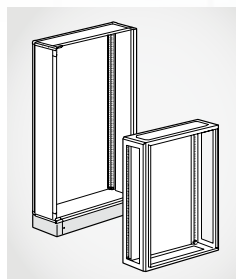

- La répartition standard
 - Borniers, peignes, supports jeux de barres plates, répartiteurs, lexiclic

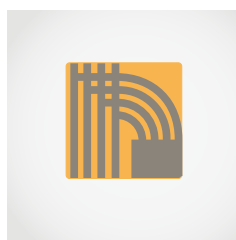

+ RÉPARTITION OPTIMISÉE HX³/VX³

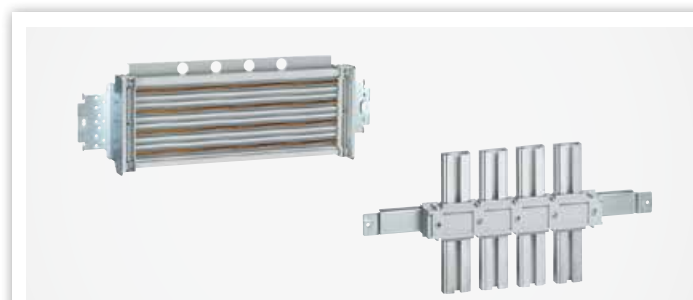

► Répartiteurs de rangée, jeux de barres aluminium et kits de raccordement (voir p. 199 à p. 216)

XL³ 800 coffrets et armoires de distribution

choix des équipements

Appareil	Fixation	Position	Configuration	Dispositif de fixation	+	Platine	Plastron pour appareil		
							Hauteur (mm)	¼ de tour	Vis
XL³ 800 – 24 modules							XL³ 800 – 24 modules		
MONTAGE SUR RAIL MODULAIRE									
DX / DX³ < 63A	Coffret ou armoire	verticale		0206 01	–		150	0208 00	0209 00
DX / DX³ > 63A	Coffret ou armoire	verticale		0206 01	–		200	0208 01	0209 01
Vistop 63 à 160A	Coffret ou armoire	verticale		0206 01	–		200	0208 01	0209 01
MONTAGE SUR PLATINE									
DPX³ 160 (Panachage possible avec DPX ³ 250)	Coffret ou armoire	verticale	sans cde motorisée latérale	–		0206 11 + 4 210 71	300	0208 10	0209 10
			avec cde motorisée latérale	–		0206 11 + 4 210 68	300	0208 10	0209 10
			cde rotative directe	–		0206 08 + 4 210 71	300	0208 05	0209 05
			inverseur de sources manuel	–		0206 11 + 4 210 58	300	0208 10	0209 10
			inverseur de sources motorisé	–		0206 13 + 4 210 58	300	0208 10	0209 10
DPX³ 250 et DPX³ 160-125 électronique (Panachage possible avec DPX ³ 160)	Coffret ou armoire	verticale	avec ou sans diff.	–		0206 15	150	0208 13	0209 13
			sans cde motorisée latérale	–		0206 11 + 4 210 72	300	0208 10 ⁽²⁾	0209 10
			avec cde motorisée latérale	–		0206 11 + 4 210 69	300	0208 10 ⁽²⁾	0209 10
			cde rotative directe	–		0206 08 + 4 210 72	300	0208 05	0209 05
			inverseur de sources manuel	–		0206 11 + 4 210 58	300	0208 10 ⁽²⁾	0209 10
DPX-IS 250	Coffret ou armoire	verticale	inverseur de sources motorisé	–		0206 13 + 4 210 58	300	0208 10 ⁽²⁾	0209 10
			avec ou sans diff.	–		0206 17	200	0208 17	0209 17
			appareil seul centré	–		0206 05	300	0208 10	0209 10
			1 ou 2 appareils	–		0206 05	300	0208 06	0209 06
			1 à 3 app. non diff.	–		0206 20	400	0208 20	0209 20
DPX 250 (Panachage possible avec DPX 630)	Coffret ou armoire	verticale	1 à 3 app. avec diff. aval	–		0206 22	600	0208 22	0209 22
			inverseur de sources + moteur	–		0206 68 ⁽¹⁾	400	–	–
			avec ou sans diff. aval	–		0206 24	200	0208 24	0209 24
			avec ou sans diff. aval + moteur	–		0206 21	200	–	0209 24
			appareil seul	–		0206 07	300	0208 07	0209 07
DPX-IS 630	Coffret ou armoire	verticale	appareil seul	–		0206 27	1550/1950 (GAC)	–	0204 41/42
			Gaine à câbles	–		0211 00	300	–	0211 13
DPX-IS 1600	Coffret ou armoire	verticale	appareil seul	–		0211 00	400	0211 10	0211 11
DPX 1600	Coffret ou armoire	horizontale	appareil seul	–		0211 00	400	0208 34	0209 34
			appareil seul	–		0211 00	400	0208 34	0209 34
XL³ 800 – 36 modules							XL³ 800 – 36 modules		
MONTAGE SUR RAIL MODULAIRE									
DX / DX³ < 63A	Coffret ou armoire	verticale		0206 50	–		150	–	0209 50
DX / DX³ > 63A	Coffret ou armoire	verticale		0206 50	–		200	–	0209 51
Vistop 63 à 160A	Coffret ou armoire	verticale		0206 50	–		200	–	0209 51
MONTAGE SUR PLATINE									
DPX³ 160	Coffret ou armoire	verticale	sans cde motorisée latérale	–		0206 61 + 4 210 71	300	–	0209 60
			avec cde motorisée latérale	–		0206 61 + 4 210 68	300	–	0209 60
			inverseur de sources manuel	–		0206 61 + 4 210 58	300	–	0209 60
DPX³ 250	Coffret ou armoire	verticale	sans cde motorisée latérale	–		0206 61 + 4 210 72	300	–	0209 60
			avec cde motorisée latérale	–		0206 61 + 4 210 72	300	–	0209 60
DPX 630	Coffret ou armoire	verticale	inverseur de sources manuel	–		0206 61 + 4 210 58	300	–	0209 60
			non diff.	–		0206 70	400	–	0209 70
DPX-IS 630	Coffret ou armoire	verticale	avec diff. aval	–		0206 72	600	–	0209 72
			appareil seul	–		0206 57	300	–	0209 57
DPX 1600	Coffret ou armoire	verticale	appareil seul	–		0211 02	400	–	0211 12
			appareil seul	–		0211 02	400	–	0209 84

⁽¹⁾ Plastron fourni dans le kit

⁽²⁾ Si montage de caches bornes, utiliser plastron hauteur 400mm réf. 0209 27

XL³ 800

accessoires et plastrons (suite)



0209 59



0209 45

Emb.	Réf.		Plastrons pleins métal
			¼ de tour Permettent la préhension et le plombage Hauteur (mm)
	24 modules		
1	0208 40		50
1	0208 41		100
1	0208 42		150
1	0208 43		200
1	0208 44		300
1	0208 45		400
1	0208 46		600
			A vis imperdables Charnières réf. 0209 59 en option Hauteur (mm)
	24 modules	36 modules	
1	0209 40	0209 90	50
1	0209 41	0209 91	100
1	0209 42	0209 92	150
1	0209 43	0209 93	200
1	0209 44	0209 94	300
1	0209 45	0209 95	400
1	0209 46	0209 96	600
1	0209 59		Charnières Jeu de 2 charnières Se fixent sur les plastrons à vis
			Obturateurs Pour plastron métallique ou isolant 24 modules, bandeau lisse, découpable 18 modules séparables par module ou 1/2 module
20	0200 51		
10	0016 65		
			Porte-repère adhésif clipsable Livré avec planche d'étiquettes pour repérage des rangées sur plastron
10	0203 99		


Emb.	Réf.		Plastrons d'aération
			Facilitent l'aération naturelle A vis Hauteur 200mm
	24 modules	36 modules	
1	0209 49	0209 99	

XL³ 800


coffrets et armoires de distribution, caractéristiques techniques

■ Cotes d'encombrement


Coffrets

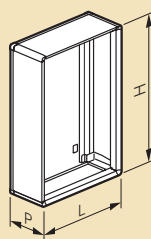


Coffrets avec gaine à câbles interne

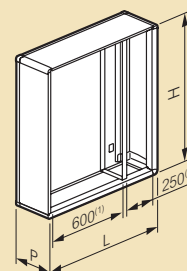

Armoires Gaines externes

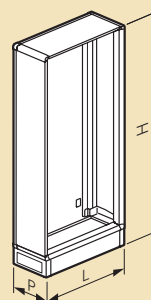


Armoires avec gaine à câbles interne

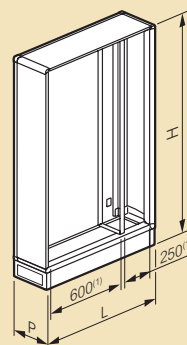

(1) Largeur plastronnable

IP 40-43

Réf.	Dimensions externes (mm)		
	L	H	P
Coffrets			
0204 01	660	1050	230
0204 02	660	1250	230
0204 06	910	1050	230
0204 07	910	1250	230
Armoires			
0204 03	660	1550	230
0204 04	660	1950	230
0204 08	910	1550	230
0204 09	910	1950	230
Gaines ext.			
0204 23	460	1550	230
0204 24	460	1950	230

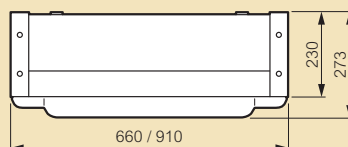

IP 55

Réf.	Dimensions externes (mm)		
	L	H	P
Coffrets			
0204 51	700	1095	225
0204 52	700	1295	225
0204 56	950	1095	225
0204 57	950	1295	225
Armoires			
0204 53	700	1595	225
0204 54	700	1995	225
0204 58	950	1595	225
0204 59	950	1995	225
Gaines ext.			
0204 73	500	1595	225
0204 74	500	1995	225

