






# Axolute

## Elliptische Rahmenplatten

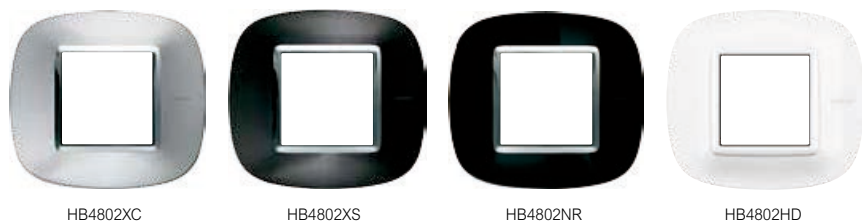

 Auswahl-Tabelle für Dosen und Rahmenplatten **S. 110**

VE	Art.	Metallisierte Rahmenplatten
		Schraublose Befestigung durch Rast/Steck-Technik
1	<b>HB4802XC</b>	<b>Aluminium Axolute</b> 2-Module Gr.I
1	<b>HB4832/2XC</b>	2 + 2-Module Gr.I+I - Achsabstand 57 mm Vertikale und horizontale Ausführung
1	<b>HB4832/3XC</b>	2 + 2 + 2-Module Gr.I+I+I - Achsabstand 57 mm Vertikale und horizontale Ausführung
1	<b>HB4803XC</b>	3-Module
1	<b>HB4804XC</b>	4-Module
1	<b>HB4806XC</b>	6-Module
1	<b>HB4826XC</b>	3 + 3-Module
		<b>Anthrazit Axolute</b>
1	<b>HB4802XS</b>	2-Module Gr.I
1	<b>HB4832/2XS</b>	2 + 2-Module Gr.I+I - Achsabstand 57 mm Vertikale und horizontale Ausführung
1	<b>HB4832/3XS</b>	2 + 2 + 2-Module Gr.I+I+I - Achsabstand 57 mm Vertikale und horizontale Ausführung
1	<b>HB4803XS</b>	3-Module
1	<b>HB4804XS</b>	4-Module
1	<b>HB4806XS</b>	6-Module
1	<b>HB4826XS</b>	3 + 3-Module

VE	Art.	Metallisierte Rahmenplatten (Fortsetzung)
		<b>Tiefschwarz</b>
1	<b>HB4802NR</b>	2-Module Gr.I
1	<b>HB4832/2NR</b>	2 + 2-Module Gr.I+I - Achsabstand 57 mm Vertikale und horizontale Ausführung
1	<b>HB4832/3NR</b>	2 + 2 + 2-Module Gr.I+I+I - Achsabstand 57 mm Vertikale und horizontale Ausführung
1	<b>HB4803NR</b>	3-Module
1	<b>HB4804NR</b>	4-Module
1	<b>HB4806NR</b>	6-Module
1	<b>HB4826NR</b>	3 + 3-Module
		<b>Weiss</b>
1	<b>HB4802HD</b>	2-Module Gr.I
1	<b>HB4832M2HD</b>	2 + 2-Module Gr.I+I - Achsabstand 57 mm Vertikale und horizontale Ausführung
1	<b>HB4832M3HD</b>	2 + 2 + 2-Module Gr.I+I+I - Achsabstand 57 mm Vertikale und horizontale Ausführung
1	<b>HB4803HD</b>	3-Module
1	<b>HB4804HD</b>	4-Module
1	<b>HB4806HD</b>	6-Module
1	<b>HB4826HD</b>	3 + 3-Module