

Programm Arteor™

Schwenktaster


Technische Angaben

Anschlussschema

<p>5718 45-T1UP61      5718 11UP61</p> <p>Montageplatten S. 84, Rahmenplatten S. 86, AP-Gehäuse S. 86 Andere Schaltschema auf Anfrage</p> <p><b>IP 20</b> Abdeckrahmen Gr. I, 92 × 92 mm, Frontplatte 45 × 45 mm, Befestigungsplatte Metall, 84 × 79 mm</p>		<p><b>UP</b> Apparat für UP-Montage Gr. I</p> <p>Weiss</p>	<p><b>AP</b> Apparat für AP-Montage Gr. I</p> <p>Weiss</p>	<p><b>BF</b> Einbauszusatz kombinierbar Einbau</p> <p>Weiss</p>	<p><b>BF</b> Einbauszusatz kombinierbar Einbau</p> <p>Magnesium</p>	<p><b>M</b> Montageplatte Gr. I</p> <p>Metall</p>	<p><b>R</b> Rahmenplatte Gr. I</p>
1	<p><b>Schwenktaster 10 AX, 250V</b> Mit Schraubklemmen, Einsätze Fabrikat Kraus &amp; Naimer CA10</p> <p><b>Schliesser – 2 Module</b>      A / 1L</p> <p>Beschriftung: 0–1 Schaltwinkel: 1 × 30°</p>	5718 45-T1UP61 547 055 001	5718 45-T1AP61 267 055 001	5718 45-T1 547 555 001	5718 95-T1 547 555 841	5717 57 376 111 031	
1	<p><b>2 × Schliesser – 2 Module</b>      2 × A / 1L</p> <p>Beschriftung: 1–0–2 Schaltwinkel: 2 × 30°</p>	5718 45-T2UP61 547 056 001	5718 45-T2AP61 267 056 001	5718 45-T2 547 556 001	5718 95-T2 547 556 841	5717 57 376 111 031	
1	<p><b>2 × Schliesser – 2 Module</b>      2 × A / 1L</p> <p>Beschriftung: ▲–0–▼ Schaltwinkel: 2 × 30°</p>	5718 45-T3UP61 547 057 001	5718 45-T3AP61 267 057 001	5718 45-T3 547 557 001	5718 95-T3 547 557 841	5717 57 376 111 031	
1	<p><b>Tast-/Rast-Schalter – 2 Module</b>      2 / 2L</p> <p>Beschriftung: 1–0–2 Schaltwinkel: 2 × 30° für Tasterfunktion, 2 × 90° für Schalterfunktion</p>	5718 11UP61 347 220 001	5718 11AP61 267 220 001	5718 11 347 226 001	5718 11M 347 226 841	5717 57 376 111 031	
1	<p><b>Frontplatten mit Beschriftung</b> Für Schwenktaster, andere Bezeichnungen auf Anfrage</p> <p><b>AUF–0–ZU – 2 Module</b></p> <p>Für Schliesser 2 × A / 1L (Art. 571 845-T2)</p>			5718 G03 378 142 001	5718 G53 378 142 841	5717 21 375 110 141	
1	<p><b>▲–0–▼ – 2 Module</b></p> <p>Für Schliesser 2 × A / 1L (Art. 571 845-T2)</p>			5718 G04 378 143 001	5718 G54 378 143 841	5717 31 375 110 351	
						5717 01 375 110 001	
						5717 11 375 110 931	
						5717 21 375 110 141	
						5717 31 375 110 351	
						5717 34 375 110 401	
						5717 37 375 110 451	
						5717 40 375 110 801	
						5717 43 375 110 811	


Schliesser A/1L

Art. 5718 45-T1 / 5718 95-T1

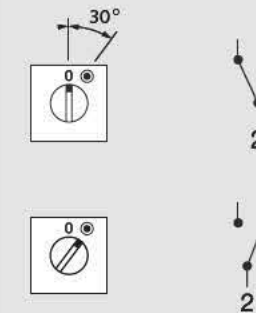

2xSchliesser 2xA/1L

Art. 5718 45-T3 / 5718 95-T3

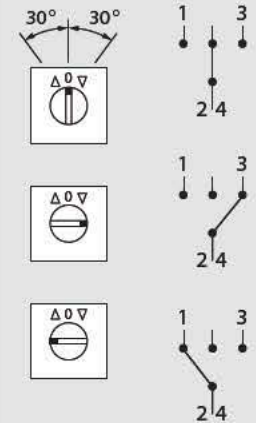

Tast-/Rast-Schalter 2/2L

Art. 5718 11 / 5718 11M

