


# DRIVIA 13TMC und DRIVIA 18TMC

## Technische Daten

### AP-Verteiler 13 TE/Reihe


#### 4012 11TMC

1 Reihe  
8 Frei zum Bestücken  
0 Reserveplatz

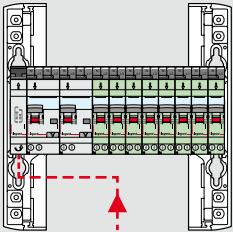


#### 4012 12TMC

2 Reihen  
10 Frei zum Bestücken  
5 Reserveplatz

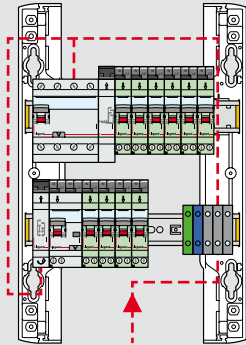


#### 4012 13TMC

3 Reihen  
16 Frei zum Bestücken  
12 Reserveplatz

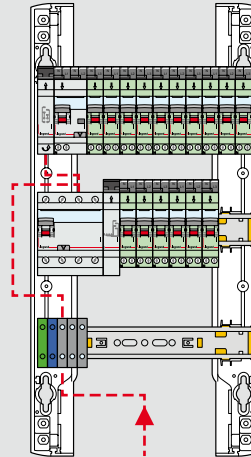

#### 4012 14TMC


4 Reihen  
22 Frei zum Bestücken  
14 Reserveplatz

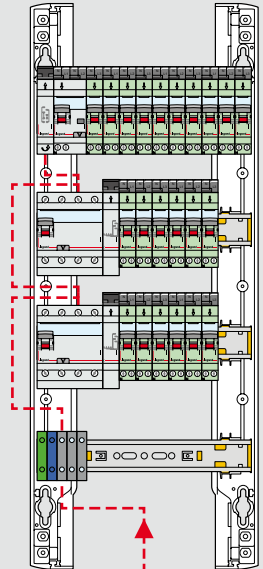

### AP-Verteiler 18 TE/Reihe


#### 4012 21TMC

1 Reihe  
8 Frei zum Bestücken  
5 Reserveplatz

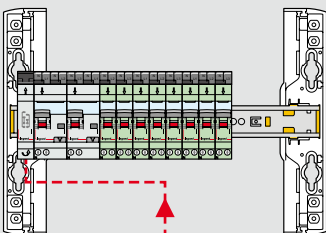


#### 4012 22TMC

2 Reihen  
28 Frei zum Bestücken  
2 Reserveplatz

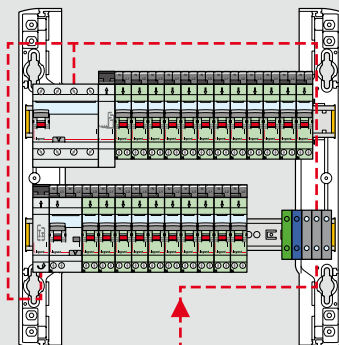

#### 4012 23TMC

3 Reihen  
27 Frei zum Bestücken  
16 Reserveplatz

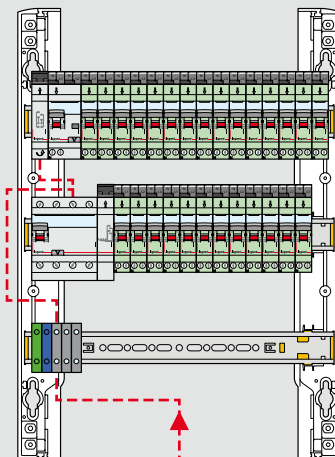

#### 4012 24TMC

4 Reihen  
39 Frei zum Bestücken  
17 Reserveplatz

