



<p>0770 12UPKS61 0770 02-2UPLS61</p> <p>Supports p. 84, plaques p. 86, cadres apparents p. 86</p> <p>IP 20 Plaques grd. I, 92×92 mm, enjoliveur 45×45 mm, support, 84×79 mm</p>		<p>UP Appareil pour montage encastré Grd. I Blanc</p>	<p>AP Appareil pour montage apparent Grd. I Blanc</p>	<p>BF Mécanisme avec enjoliveur Composable Blanc</p>	<p>BF Mécanisme avec enjoliveur Composable Magnésium</p>	<p>M Support Grd. I En métal</p>	<p>R Plaque Grd. I</p> <p>Blanc 5717 01 375 110 001</p> <p>Pearl Alu 5717 11 375 110 931</p> <p>Graphite 5717 21 375 110 141</p> <p>Casual 5717 31 375 110 351</p> <p>Mirror White 5717 34 375 110 401</p> <p>Mirror Black 5717 37 375 110 451</p> <p>Stainless Steel 5717 40 375 110 801</p> <p>Woven Metal 5717 43 375 110 811</p>
<p>Interrupteurs lumineux contrôle 10 AX, 250 V, avec voyant</p>							
1	<p>Va-et-vient contrôle – 1 module Voyant LED réf. 0676 65 inclus Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²</p>	KS 3 / 1L		0770 02KS 322 319 001	0770 02MKS 322 319 841	5717 57 376 111 031	
1	<p>Va-et-vient contrôle – 2 modules Voyant LED réf. 0676 65 inclus Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²</p>	KS 3 / 1L	0770 12UPKS61 322 312 001	0770 12APKS61 203 311 001	0770 12KS 322 315 001	0770 12MKS 322 315 841	5717 57 376 111 031
1	<p>Double-va-et-vient contrôle – 2 modules Voyant LED réf. 0676 65 inclus Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²</p>	KS 3 + 3 / 1L	0770 02-2UPKS61 322 112 001	0770 02-2APKS61 203 112 001	0770 02-2KS 322 118 001	0770 02-2MKS 322 118 841	5717 57 376 111 031
<p>Interrupteurs lumineux orientation 10 AX, 250 V, avec voyant</p>							
1	<p>Va-et-vient orientation – 1 module Voyant LED réf. 0676 66 inclus Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²</p>	LS 3 / 1L		0770 02LS 322 318 001	0770 02MLS 322 318 841	5717 57 376 111 031	
1	<p>Va-et-vient orientation – 2 modules Voyant LED réf. 0676 66 inclus Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²</p>	LS 3 / 1L	0770 12 UPLS61 322 311 001	0770 12APLS61 203 312 001	0770 12LS 322 314 001	0770 12MLS 322 314 841	5717 57 376 111 031
1	<p>Double-va-et-vient orientation – 2 modules Voyant LED réf. 0676 66 inclus Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²</p>	LS 3 + 3 / 1L	0770 02-2UPLS61 322 111 001	0770 02-2APLS61 203 111 001	0770 02-2LS 322 117 001	0770 02-2MLS 322 117 841	5717 57 376 111 031

■ Montage des voyants à LED
Équiper les interrupteurs et pushers d'un voyant à LED

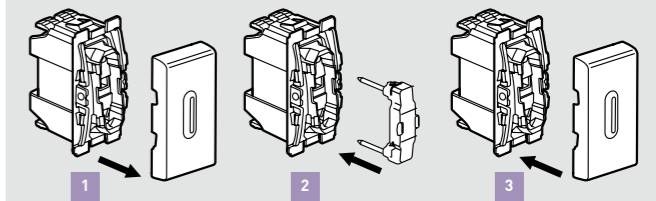


■ Circuit va-et-vient (fonction contrôle)

En câblage traditionnel
Possibilité d'équiper un seul inter en fonction contrôle

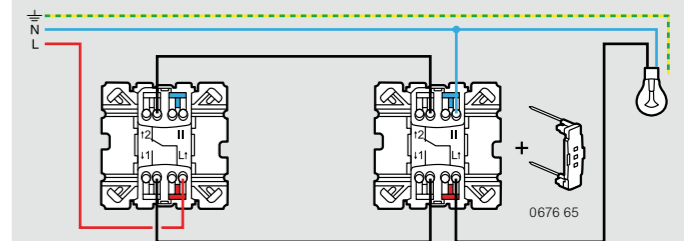


■ Circuit schéma 0 (fonction contrôle)

En câblage traditionnel

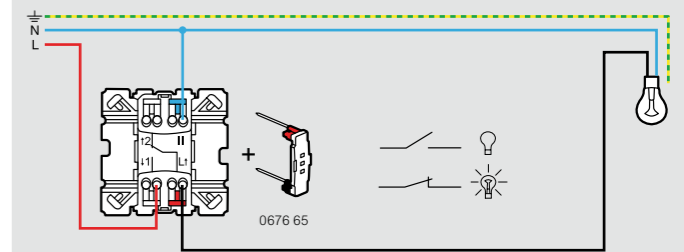

■ Circuit va-et-vient (fonction orientation)

En câblage traditionnel
Voyant LED entre les deux communs

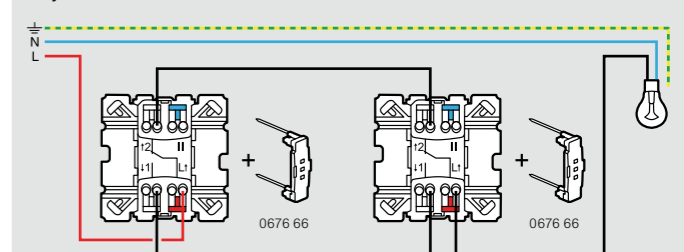

■ Circuit schéma 0 (fonction orientation)

En câblage traditionnel

