


Programme Arteor™

poussoirs

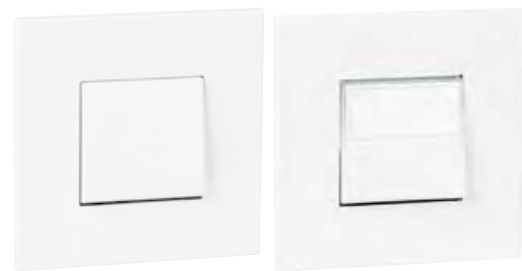

0770 41UP61 0770 43UP61

Supports p. 84, plaques p. 86, cadres apparents p. 86

IP 20

Plaque grd. I, 92×92 mm, enjoliveur 45×45 mm, support, 84×79 mm

Emb

Poussoirs 6 A, 250 V

1		Inverseur – 1 module Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm ²	AR / 1L						
1		Inverseur – 2 modules Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm ²	AR / 1L	0770 41UP61 554 531 001	0770 41AP61 760 531 001		0770 41 554 538 001	0770 41M 554 538 841	5717 57 376 111 031
1		Double-inverseur – 2 modules Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm ²	2×AR / 1L	0770 31-2UP61 554 631 001	0770 31-2AP61 760 631 001		0770 31-2 554 638 001	0770 31-2M 554 638 841	5717 57 376 111 031
1		Va-et-vient et poussoir – 2 modules Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm ²	3 + AR / 1L	0770 01-2-1UP61 321 350 001	0770 01-2-1AP61 201 350 001		0770 01-2-1 321 356 001	0770 01-2-1M 321 356 841	5717 57 376 111 031
1		Poussoir de sonnerie – 2 modules Avec porte-étiquette et bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm ²	AR / 1L	0770 43UP61 863 731 001	0770 43AP61 863 738 001		0770 43 863 738 201	0770 43M 863 738 841	5717 57 376 111 031

UP
Appareil pour montage encastré
Grd. I
Blanc

AP
Appareil pour montage apparent
Grd. I
Blanc

BF
Mécanisme avec enjoliveur
Composable
Blanc

BF
Mécanisme avec enjoliveur
Composable
Magnésium

M
Support
Grd. I
En métal

R
Plaque
Grd. I

Blanc
5717 01
375 110 001

Pearl Alu
5717 11
375 110 931

Graphite
5717 21
375 110 141

Casual
5717 31
375 110 351

Mirror White
5717 34
375 110 401

Mirror Black
5717 37
375 110 451

Stainless Steel
5717 40
375 110 801

Woven Metal
5717 43
375 110 811

Programme Arteor™

montage, entretien

Assemblage

Interrupteur

Cadre apparent 1×1

Pour montage d'appareil type BF pour combinaisons et mécanismes d'autres fabricants 52mm

Pour montage d'appareil type BF composable

Combinaisons multipostes apparents

Les plaques de base sont livrées avec un embout de jumelage pour composer les combinaisons multipostes de la grandeur de votre choix.

Entretien

Nettoyage superficiel au chiffon. Lavable au lave-vaisselle
Ne pas utiliser: acétone, dégraissant, trichloréthylène.

S'en tenir aux produits de nettoyage suivants: eau savonneuse, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées, hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, ammoniac dilué, Javel pure diluée à 10%,

S'en tenir aux produits de nettoyage destinés à une utilisation en milieu hospitalier: Anios, Surfianos, Bactilycine, Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée 35%).