



# Postes intérieurs vidéo

## Axolute

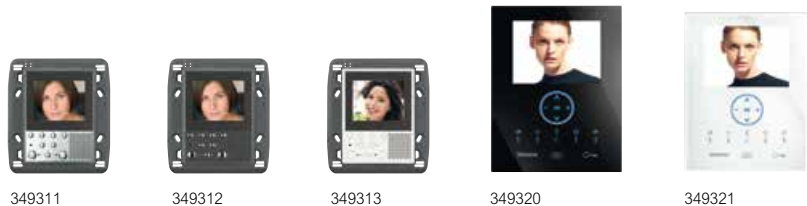

 Plaques de recouvrement et supports **p. 215-231**

Emb.	Réf.	Poste intérieur vidéo display Axolute
1	<b>349311</b> 964 505 330	<p>Poste intérieur vidéo mains-libres pour les installations vidéo bus 2 fils Écran LCD/TFT 2,5" couleur, mains-libres secret de conversation. S'intégrant dans le système MyHOME, reprise d'image, commande d'ouverture, LED de signalisation pour coupure de sonnerie, Sonneries différenciées. Choix de 17 mélodies Port USB pour la personnalisation par PC Plaques de recouvrement HA/HB4826 (p. 222-231) Montage avec boîtes d'encastrement 506E ou une boîte pour cloison creuse PB526 est nécessaire Dimensions : 105,5 × 118 × 30,20 mm</p> <p>● Alu</p> <p>● Anthracite</p> <p>○ White</p>
1	<b>349312</b> 964 505 410	
1	<b>349313</b> 964 500 300	
1	<b>506E</b> 372 135 604	<b>Boîtes d'encastrement vidéo display</b> Boîte d'encastrement
1	<b>PB526</b> 964 090 090	Boîte mur en brique
1	<b>506B</b>	Boîte en bois pour mur béton
1	<b>HA4826CR</b> 964 524 480	<p><b>Plaques de recouvrement pour vidéo display</b> Dimensions : 127 × 141,5 mm</p> <p>● Chrome</p> <p>● Aluminium</p> <p>● Verre noir Nighter</p> <p>○ Verre blanc Whice</p> <p>○ Aluminium blanc</p>
1	<b>HA4826XC</b> 964 524 030	
1	<b>HA4826VNB</b> 334 510 451	
1	<b>HA4826VSW</b> 334 510 401	
1	<b>HA4826HD</b> 334 990 001	
1	<b>349319</b> 964 905 090	<b>Accessoire montage de table</b> Accessoire pour montage de table des postes intérieurs Polyx 344192/63 et Axolute Display réf. 349311/12/13

Emb.	Réf.	Poste intérieur vidéo station Axolute Nighter & Whice
1	<b>349320</b> <sup>1</sup> 964 501 100	<p>Poste intérieur BUS 2 fils vidéo mains-libres pour les installations vidéo BUS 2 fils Écran LCD/TFT 8" couleur, haut-parleurs stéréo mains libres full duplex, secret de conversation Surface en verre de 8 mm d'épaisseur, commandes tactiles S'intègre dans le système MyHOME Équipé d'un menu avec des pictogrammes personnalisables Fonctions principales : vidéophone, gestion de chauffage, commande de diffusion sonore, écran de contrôle pour alarmes, commande de scénarios Dans une installation avec de la diffusion sonore, le Vidéo Station agit comme un amplificateur et peut diffuser toutes les sources de l'installation BUS 2 fils Équipé de touches pour la navigation et l'accès direct aux fonctions portiers : visualisation des caméras, activation communication, commande de la platine de rue, commande de lumière, coupure du micro, haut-parleur Fonctions avec indication par LEDs : coupure de sonnerie, état de porte ouverte, intercommunication, profession libérale, connexion avec une interface multimédia Sonneries différenciées selon la platine de rue. 17 mélodies au choix Codification par cavalier, par le menu du Vidéo Station, par PC (port USB ou RS 232) Pose saillie extra-plat (dimensions du poste : 305 x 230 x 27 mm) Fourni avec étrier sans électronique pour montage mural Disponible en 2 finitions. S'accorde parfaitement avec les commandes d'appareillage Axolute Whice &amp; Nighter</p> <p>Finition Nighter</p> <p>● Noir</p> <p>Finition Whice</p> <p>○ Blanc</p>
1	<b>349321</b> <sup>1</sup> 964 501 200	

1 : Le raccordement de l'appel palière se fait via l'interface réf. 346833

