

Postes intérieurs vidéo

Axolute - écran vidéo tactile multimédia



MH4893




MH4892

Caractéristiques techniques p. 148-149

Emb.	Réf.	Multimédia Touch Screen
1	MH4893¹ 964 750 104	<p>Écran tactile LCD 16/9 10" regroupant les fonctions d'un poste intérieur vidéo et d'un écran tactile (lumière, volet, chauffage, diffusion sonore, alarme) Permet de piloter toutes les fonctions MyHOME et de visualiser les appels de la platine de rue Ce poste est aussi pourvu de fonctions multimédia, cadre numérique (.JPEG) Web radio. Lecteur audio MP3. Lecteur vidéo MP4 (320 × 240) Visualisation webcam Visualisation des consommations Montage apparent Dimensions : 315 × 200 × 24 mm</p> <p>○ Finition blanc</p> <p>● Finition noir</p>
1	MH4892¹ 964 750 114	

1 : Le raccordement de l'appel palière se fait via l'interface réf. 346833

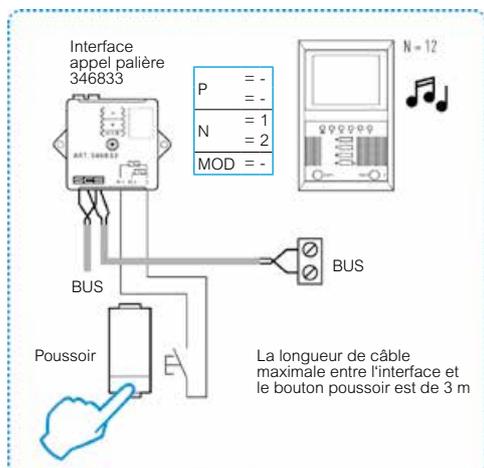

Postes intérieurs vidéo


Arteor



5739 50

Plaques de recouvrement et supports p. 232-235

Emb.	Réf.	Poste intérieur vidéo display Arteor
1	5739 50¹ 964 501 500	<p>Poste intérieur vidéo mains-libres pour les installations vidéo bus 2 fils Écran LCD/TFT 2,5" couleur, mains-libres secret de conversation S'intégrant dans le système MyHOME, reprise d'image, commande d'ouverture, LED de signalisation pour coupure de sonnerie Sonneries différenciées Choix de 17 mélodies Port USB pour la personnalisation par PC Plaques de recouvrement (p. 234-235) Montage avec boîtes d'encastrement 506E ou une boîte pour cloison creuse PB526 est nécessaire Dimensions : 105,5 × 118 × 30,20 mm</p> <p>○ White</p> <p>● Magnesium</p>
1	5739 51¹ 964 501 530	

 

Emb.	Réf.	Plaques de recouvrement pour vidéo display Arteor
1	5764 84 374 210 401	<p>Dimensions : 127 × 127 mm</p> <p>○ Mirror White</p> <p>● Mirror Black</p> <p>○ Stainless Steel</p> <p>○ Woven Metal</p>
1	5764 83 374 210 451	
1	5764 86 374 210 801	
1	5764 87 374 210 811	

1 : Le raccordement de l'appel palière se fait via l'interface réf. 346833