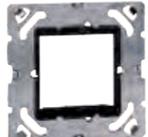


Programme Arteor™

contacts pivotants à clé

Caractéristiques techniques

schéma de câblage

  <p>0770 75UP61 0697 95</p> <p>Supports p. 84, plaques p. 86, cadres apparents p. 86 Plaques frontales pour interrupteurs à clé standards p. 42</p> <p>IP 20 Plaque grd. I, 92×92 mm, enjoliveur 45×45 mm, support, 84×79 mm</p>	 <p>UP Appareil pour montage encastré</p> <p>Grd. I</p> <p>Blanc</p>	<p>AP Appareil pour montage apparent</p> <p>Grd. I</p> <p>Blanc</p>		 <p>BF Mécanisme avec enjolveur</p> <p>Composable</p> <p>Blanc</p>	 <p>BF Mécanisme avec enjolveur</p> <p>Composable</p> <p>Magnésium</p>	 <p>M Support</p> <p>Grd. I</p> <p>En métal</p>	 <p>R Plaque</p> <p>Grd. I</p>
<p>Contacts pivotants à clé</p> <p>Contact de fermeture sans barillet – 2 modules A / 1L</p> <p>1  1 contact de fermeture, 6 A, 250 V À équiper du barillet standard européen ou barillet réf. 0697 95 Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²</p> <p>Double contact de fermeture sans barillet – 2 modules 2 × A / 1L</p> <p>1  Inverseur avec position arrêt, 6 A, 250 V À équiper du barillet standard européen ou barillet réf. 0697 95 Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²</p> <p>Barillet à clé</p> <p>1  Barillet européen</p> <p>Livré avec 1 jeu unique de 3 clés Les cylindres avec plan de fermeture sont à commander directement chez les fournisseurs Indications: barillet européen DIN 40 mm Kaba Schliesssysteme AG, 8620 Wetzikon ou Keso AG, Security Systems, 8805 Richterwil</p>	<p>0770 75-1UP61 547 201 001</p> <p>Non disponible</p>	<p>Non disponible</p>	<p>0770 75-1 547 501 001</p>	<p>0770 75-1M 547 501 841</p>	<p>0770 75 547 461 001</p>	<p>0770 75M 547 461 841</p>	<p>517 57 376 111 031</p>
							<p>Blanc 517 01 375 110 001</p>
				<p>0697 95 189 963 001</p>			<p>Pearl Alu 517 11 375 110 931</p>
							<p>Graphite 517 21 375 110 141</p>
							<p>Casual 517 31 375 110 351</p>
							<p>Mirror White 517 34 375 110 401</p>
							<p>Mirror Black 517 37 375 110 451</p>
							<p>Stainless Steel 517 40 375 110 801</p>
							<p>Woven Metal 517 43 375 110 811</p>

Double contact de fermeture 2xA/1L
Réf. 0770 75 / 0770 75M

