






 




 



Programme Arteor™

combinaisons grd. I avec prise type 13

Caractéristiques techniques

assemblage

 <p>5718 33UP61 5718 35UP61</p> <p>Supports p. 84, plaques p. 86, cadres apparents p. 86 Instructions de montage p. 51</p> <p>IP 20 Plaque grd. I, 92×92 mm, enjoliveur 45×45 mm, support, 84×79 mm L'utilisation d'une plaque de fixation universelle réf. 5717 57, l'ensemble de la combinaison est décalé de 6,5 mm vers le haut et ne peut pas être inséré dans une boîte NIS, mais il est possible de mettre en œuvre toutes les plaques de recouvrement (Basic et High End).</p>		 <p>UP Appareil pour montage encastré</p> <p>Grd. I</p> <p>Blanc</p>	 <p>AP Appareil pour montage apparent</p> <p>Grd. I</p> <p>Blanc</p>	 <p>BF Mécanisme avec enjoliveur</p> <p>Composable</p> <p>Blanc</p>	 <p>BF Mécanisme avec enjoliveur</p> <p>Composable</p> <p>Magnésium</p>	 <p>M Support</p> <p>Grd. I</p> <p>En métal</p>	 <p>R Plaque</p> <p>Grd. I</p> <p>Blanc 5717 00 375 111 001</p> <p>Pearl Alu 5717 10 375 111 931</p> <p>Graphite 5717 20 375 111 141</p>
<p>Combinaisons grd. I interrupteur avec prise T 13 10 A, 250 V</p>							
1	 <p>Va-et vient + type 13 – 2 modules 3 / 1L + T13</p> <p>Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² Fixation dans le support par vis, trous de fixation 52 mm L'appareil complet pour montage encastré est livré avec support réf. 5717 58</p>	5718 32UP61* 755 003 001	5718 32AP61 609 003 001	5718 32 755 303 001	5718 82 755 303 841	5717 58** 376 112 031	
1	 <p>Double va-et vient + type 13 – 2 modules 3 + 3 / 1L + T13</p> <p>Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² Fixation dans le support par vis, trous de fixation 52 mm L'appareil complet pour montage encastré est livré avec support réf. 5717 58</p>	5718 33UP61* 755 001 001	5718 33AP61 609 001 001	5718 33 755 301 001	5718 83 755 301 841	5717 58** 376 112 031	
1	 <p>Permutateur + type 13 – 2 modules 6 / 1L + T13</p> <p>Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² Fixation dans le support par vis, trous de fixation 52 mm L'appareil complet pour montage encastré est livré avec support réf. 5717 58</p>	5718 34UP61* 755 006 001	5718 34AP61 609 006 001	5718 34 755 306 001	5718 84 755 306 841	5717 58** 376 112 031	
1	 <p>Va-et vient lumineux, orientation + type 13 – 2 modules LS 3 / 1L + T13</p> <p>Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² Livré avec lampe LED blanche Fixation dans le support par vis, trous de fixation 52 mm L'appareil complet pour montage encastré est livré avec support réf. 5717 58</p>	5718 35UP61* 755 013 001	5718 35AP61 609 013 001	5718 35 755 313 001	5718 85 755 313 841	5717 58** 376 112 031	
1	 <p>Va-et vient lumineux, contrôle + type 13 – 2 modules KS 3 / 1L + T13</p> <p>Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² Livré avec lampe LED blanche Fixation dans le support par vis, trous de fixation 52 mm L'appareil complet pour montage encastré est livré avec support réf. 5717 58</p>	5718 36UP61* 755 023 001	5718 36AP61 609 023 001	5718 36 755 323 001	5718 86 755 323 841	5717 58** 376 112 031	
<p>Combinaisons grd. I poussoir avec prise T 13 10 A, 250 V</p>							
1	 <p>Poussoir inverseur + type 13 – 2 modules AR / 1L + T13</p> <p>Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² Fixation dans le support par vis, trous de fixation 52 mm L'appareil complet pour montage encastré est livré avec support réf. 5717 58</p>	5718 37UP61* 755 050 001	5718 37AP61 609 050 001	5718 37 755 350 001	5718 87 755 350 841	5717 58** 376 112 031	
1	 <p>Poussoir inverseur lumineux, orientation + type 13 – 2 modules ARL / 1L + T13</p> <p>Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² Livré avec lampe LED blanche Fixation dans le support par vis, trous de fixation 52 mm L'appareil complet pour montage encastré est livré avec support réf. 5717 58</p>	5718 38UP61* 755 052 001	5718 38AP61 609 052 001	5718 38 755 352 001	5718 88 755 352 841	5717 58** 376 112 031	
<p>* Livrée avec support réf 5717 58 et plaque de recouvrement 5717 00 ** Pour montage avec Plaques High-End, utiliser le support réf. 5717 57</p>							

■ Instructions d'installation

Les combinaisons sont de forme KK et sont fixées sur les plaques au moyen de vis (entraxe 52 mm)

■ Installation apparente (AP)


Installation illimitée au sein de la boîte AP (réf. 5718 44)

■ Installation encastrée grd. I

Avec plaques de recouvrement Basic

Il convient d'utiliser les éléments suivants:
– Plaque de recouvrement 1×1 réf. 5717 00 et
– Plaque de fixation 1×1 réf. 5717 58
Grâce au concept spécifique des plaques de recouvrement et de fixation, il est possible d'installer l'appareil dans toutes les boîtes murales du commerce

Montage avec plaques de recouvrement Basic

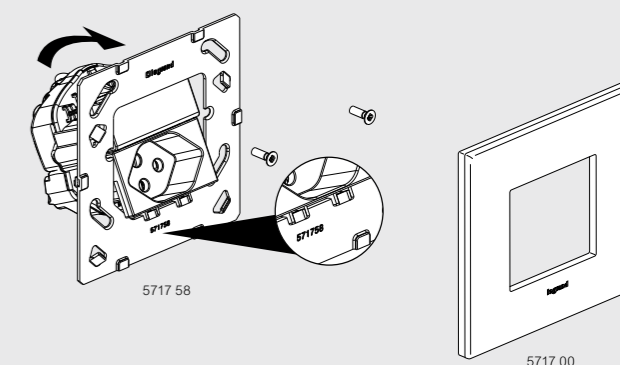

Avec plaques de recouvrement High End

Il convient d'utiliser les éléments suivants:
– Plaque de recouvrement 1×1 réf. 5717 34 (ex. Mirror White)
– Plaque de fixation 1×1 réf. 5717 57
L'utilisation d'une plaque de fixation universelle, l'ensemble de la combinaison est décalé de 6,5 mm vers le haut et ne peut pas être inséré dans une boîte NIS.
Dans le cas d'une boîte Supercombi (ex. de marque Agro ou Ammer), l'installation dans la boîte murale se fait sans problème.
Avantage: il est possible de mettre en œuvre toutes les plaques de recouvrement Basic et High End.

Montage avec plaques de recouvrement High End

