


DRIVIA 13TMC et DRIVIA 18TMC

Caractéristiques techniques

Coffrets 13 modules TMC


4012 11TMC

1 rangée
8 modules libres
0 emplacement de réserve

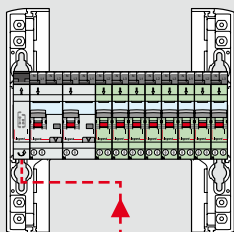


4012 12TMC

2 rangées
10 modules libres
5 emplacements de réserve

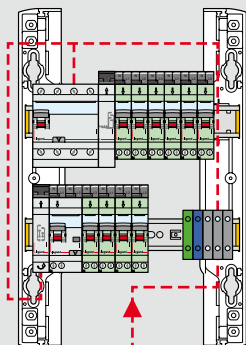


4012 13TMC

3 rangées
16 modules libres
12 emplacements de réserve

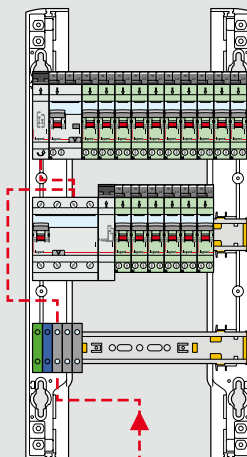

4012 14TMC


4 rangées
22 modules libres
14 emplacements de réserve

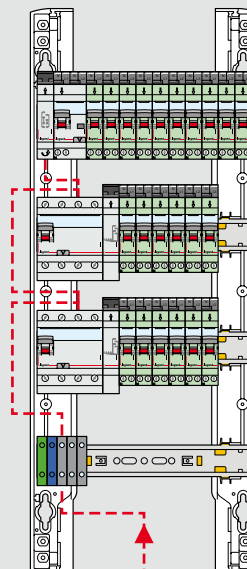

Coffrets 18 modules TMC


4012 21TMC

1 rangée
8 modules libres
5 emplacements de réserve

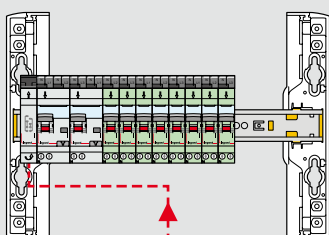


4012 22TMC

2 rangées
22 modules libres
2 emplacements de réserve

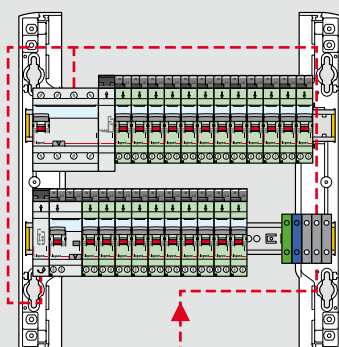

4012 23TMC

3 rangées
27 modules libres
16 emplacements de réserve

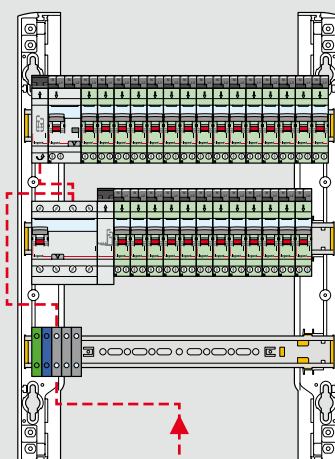

4012 24TMC

4 rangées
39 modules libres
17 emplacements de réserve

