

Programme Arteor™

prise Speakon, atténuateur de ligne, prises 3,5 mm Jack

Caractéristiques techniques

schéma de câblage

<p>0787 60UP61 0787 76UP61</p> <p>Supports p. 84, plaques p. 86, cadres apparents p. 86</p> <p>IP 20 Plaque grd. I, 92×92 mm, enjoliveur 45×45 mm, support, 84×79 mm</p>		<p>UP Appareil pour montage encastré Grd. I Blanc</p>	<p>AP Appareil pour montage apparent Grd. I Blanc</p>	<p>BF Mécanisme avec enjoliveur Composable Blanc</p>	<p>BF Mécanisme avec enjoliveur Composable Magnésium</p>	<p>M Support Grd. I En métal</p>	<p>R Plaque Grd. I</p>
1	<p>Prise Speakon 4 contacts</p> <p>Type Speakon – 2 modules Permet le branchement d'enceintes de puissance Câble préconisé: 1 paire audio 2,5 mm² Longueur de câble maxi: 50 m (au-delà préconisation d'un ampli audio) Avec bornes à vis</p>	<p>0787 60UP61 958 010 001</p>	<p>0787 60AP61 958 110 001</p>	<p>0787 60 958 210 001</p>	<p>0787 60M 958 210 841</p>	<p>5717 57 376 111 031</p>	<p>Blanc 5717 01 375 110 001</p>
1	<p>Atténuateur de ligne</p> <p>Atténuateur 100 V 25W – 2 modules Permettent de contrôler la puissance depuis une ligne de sonorisation 100 V Avec bornes à vis</p>	<p>0787 76UP61 958 031 001</p>	<p>0787 76AP61 958 131 001</p>	<p>0787 76 958 231 001</p>	<p>5727 84 958 231 841</p>	<p>5717 57 376 111 031</p>	<p>Pearl Alu 5717 11 375 110 931</p>
1	<p>Prises 3,5 mm Jack femelle</p> <p>Prise 3,5mm Jack, à visser – 1 module Permet d'établir des liaisons audio à partir d'une source portable</p>			<p>0787 64 958 220 001</p>	<p>5727 74 958 220 841</p>	<p>5717 57 376 111 031</p>	<p>Graphite 5717 21 375 110 141</p>
1	<p>Prise 3,5mm Jack, à souder – 1 module Permet d'établir des liaisons audio à partir d'une source portable</p>			<p>0787 73 958 221 001</p>	<p>5727 78 958 221 841</p>	<p>5717 57 376 111 031</p>	<p>Casual 5717 31 375 110 351</p>
1	<p>Prise 3,5mm Jack, préconnectorisée – 1 module Permet d'établir des liaisons audio à partir d'une source portable Longueur du cordon: 15 cm</p>			<p>0787 79 958 222 001</p>	<p>5725 91 958 222 841</p>	<p>5717 57 376 111 031</p>	<p>Mirror White 5717 34 375 110 401</p>
							<p>Mirror Black 5717 37 375 110 451</p>
							<p>Stainless Steel 5717 40 375 110 801</p>
							<p>Woven Metal 5717 43 375 110 811</p>

Atténuateur de ligne

Réf. 0787 76 / 5727 84

Schéma de principe


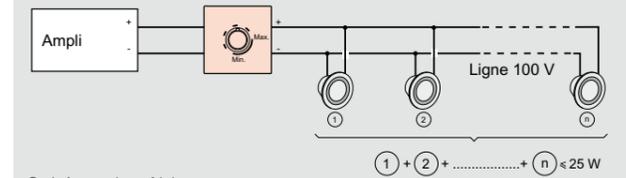


Schéma de câblage



Prise 3,5 mm Jack

Réf. 0787 64 / 5727 74

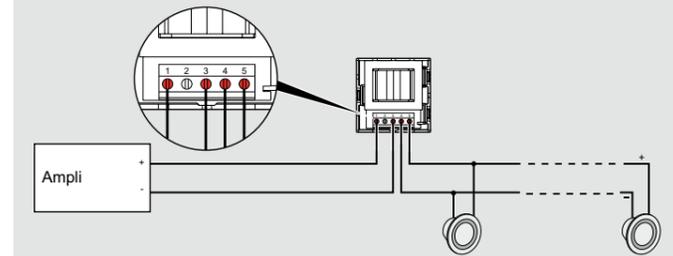