


Programme Arteor™

combinaisons multipostes, prêtes à poser

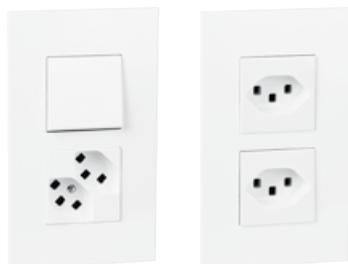

5721 60UP61

5721 52UP61



Supports p. 84, plaques p. 86

IP 20

Plaque grd. I-I, 92 × 157 mm, enjoliveur 45 × 45 mm, support 85 × 139 mm

Montage en horizontal ou vertical

Emb

Combinaisons encastrées grd. I-I, 16 A, 250 V

1		Interrupteur et prise 2 × T23	0 / 2L - 2 × T23	5721 60UP61 482 133 001	5721 60UP67 482 133 931	5721 60UP68 482 133 141
		1: Interrupteur (avec bornes à vis) 2: Prise 2 × T23				
1		Double prise T23	1 × T23 / 1 × T23	5721 52UP61 639 123 001	5721 52UP67 639 123 931	5721 52UP68 639 123 141
		1: Prise T23 2: Prise T23				
1		Double prise T25	1 × T25 / 1 × T25	5721 53UP61 641 113 001	5721 53UP67 641 113 931	5721 53UP68 641 113 141
		1: Prise T25 2: Prise T25				
		Combinaisons apparentes grd. I-I, 10 A, 250 V				
		Montage dans cadre apparent Mosaic avec plaque Mosaic Dimensions 153 × 81.5 × 40mm				
				AP ○ Grd. I-I ○ Blanc		
1		Va-et-vient et prise T13	3 / 1L - 1 × T13	5718 32MAP61 283 400 001		
		1: Va-et-vient 2: Prise T13				
1		Double va-et-vient et prise T13	3+3 / 1L - 1 × T13	5718 33MAP61 283 324 001		
		1: Double va-et-vient 2: Prise T13				
1		Permutateur et prise T13	6 / 1L - 1 × T13	5718 34MAP61 283 406 001		
		1: Permutateur 2: Prise T13				
1		Va-et-vient orientation et prise T13	LS 3 / 1L - 1 × T13	5718 35MAP61 283 401 001		
		1: Va-et-vient avec voyant orientation 2: Prise T13 Livré avec voyant à LED				
1		Poussoir et prise T13	AR / 1L - 1 × T13	5718 37MAP61 283 235 001		
		1: Poussoir inverseur 2: Prise T13				
1		Poussoir orientation et prise T13	ARL / 1L - 1 × T13	5718 38MAP61 283 236 001		
		1: Poussoir inverseur avec voyant orientation 2: Prise T13 Livré avec voyant à LED				



UP

Grd. I-I



Blanc



UP

Grd. I-I



Pearl Alu



UP

Grd. I-I



Graphite